



SBJS-F ショートタイプ

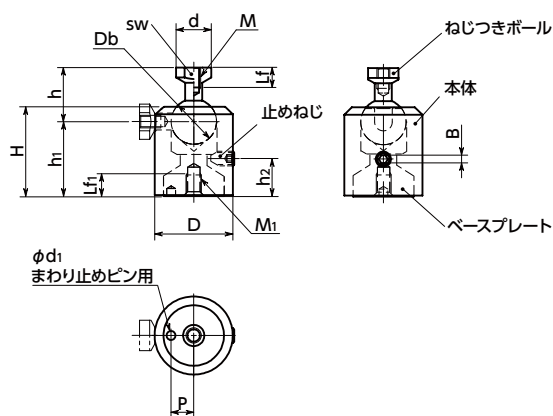

SBJS-FL ロングタイプ

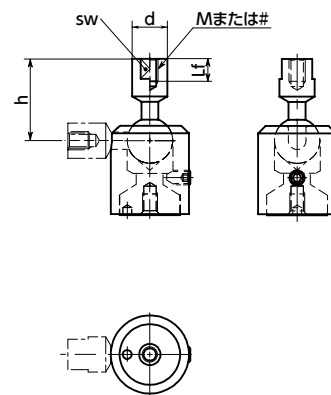

● 材質・仕上げ




	SBJS-F
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ねじつきボール	アルミニウム合金
ベースプレート	アルミニウム合金
止めねじ	SUS304

単位 : mm																			
品番 	D	M(並目)		# ねじの呼び	Lf min.	h	M1(並目)		Lf1 min.	Db	d	d1	H	h1	h2	P	sw	B	質量 (g)
		ねじの 呼び	ピッチ				ねじの 呼び	ピッチ											
SBJS-23-M4-F	23	M4	0.7	—	6	17.3	M5	0.8	7.5	14	11	2.5	26.6	21.7	10.6	7	9	2.5	30
SBJS-31-M5-F	31	M5	0.8	—	7.5	21.5	M6	1	9	18	14	3.5	35.5	29.6	14.9	9	12	3	70
SBJS-39-M5-F	39	M5	0.8	—	7.5	25.5	M8	1.25	12	24	15	4.5	45	37.2	18.9	12	13	4	136
SBJS-49-M8-F	49	M8	1.25	—	12	30.8	M8	1.25	12	28	19.5	4.5	56	46.1	24	16	17	4	260
SBJS-23-M5-FL	23	M5	0.8	—	7.5	24.8	M5	0.8	7.5	14	11	2.5	26.6	21.7	10.6	7	9	2.5	35
SBJS-31-M6-FL	31	M6	1	—	9	32.5	M6	1	9	18	14	3.5	35.5	29.6	14.9	9	12	3	70
SBJS-39-M6-FL	39	M6	1	—	9	36.2	M8	1.25	12	24	15	4.5	45	37.2	18.9	12	13	4	138
SBJS-39-M8-FL	39	M8	1.25	—	12	40.5	M8	1.25	12	24	15	4.5	45	37.2	18.9	12	13	4	130
SBJS-49-M10-FL	49	M10	1.5	—	15	51.8	M8	1.25	12	28	19.5	4.5	56	46.1	24	16	17	4	280
SBJS-23-1 / 4-20-FL	23	—	—	1/4-20UNC	8	24.8	M5	0.8	7.5	14	11	2.5	26.6	21.7	10.6	7	9	2.5	30
SBJS-31-1 / 4-20-FL	31	—	—	1/4-20UNC	10	32.5	M6	1	9	18	14	3.5	35.5	29.6	14.9	9	12	3	73
SBJS-39-3 / 8-16-FL	39	—	—	3/8-16UNC	12	40.5	M8	1.25	12	24	15	4.5	45	37.2	18.9	12	13	4	133
SBJS-49-3 / 8-16-FL	49	—	—	3/8-16UNC	12	44.8	M8	1.25	12	28	19.5	4.5	56	46.1	24	16	17	4	274

単位: mm

- ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
- 360°の方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。

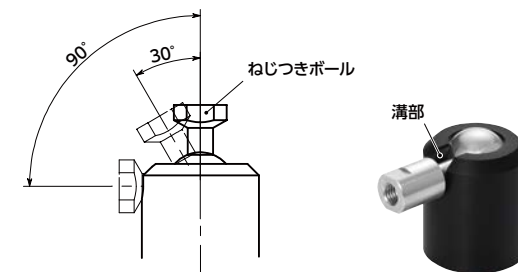

- 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

単位: N・m


品番	止めねじの推奨締めつけトルク*1	ねじつきボールの保持トルク*1
SBJS-23	1.5	4.5
SBJS-31	2.5	6.5
SBJS-39	4	16
SBJS-49	4	20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番の末尾記号により、ねじつきボールの形状が選択できます。

末尾記号	形状
F	ショートタイプ
FL	ロングタイプ

- ベースプレート底面には、まわり止めピン用の穴がありません。
- ボールジョイント SBJS-F を前面から取りつける場合は、取りつけ用プレート SBJP を使用してください。⇒ P.xxxx

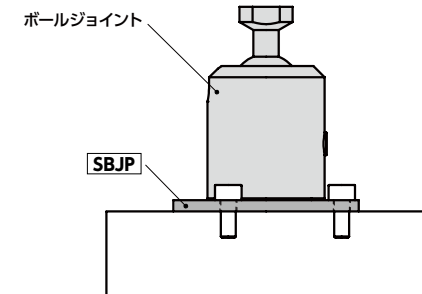

⚠ 使用上の注意

- 故障・破損の原因になるため、止めねじを推奨締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
- ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SBJS-31-M6-FL



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	🔪 ねじカット ⇒ P.xxxx	🔒 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	🔪 レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可