

MFB/MFBS フレキシブルカップリング - ベローズタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 00 パックラッシュ0 SUS ステンレス

構造

● セットスクリュータイプ

MFB アルミニウム合金ハブ → P.xxxx



MFBS オールステンレス製 → P.xxxx
六角穴付き止めねじ



● クランピングタイプ

MFB-C アルミニウム合金ハブ → P.xxxx



MFBS-C オールステンレス製 → P.xxxx
六角穴付きボルト



● 適用推奨モータ

	MFB	MFBS
サーボモータ	●	●
ステッピングモータ	○	○
一般汎用モータ	●	●

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

● 特性

	MFB	MFBS
バックラッシュ0	◎	◎
許容ミスアライメント	○	○
耐蝕性(オールステンレス)	-	◎

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

- ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
- ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- ミスアライメントがあっても等速回転します。
- ベローズはりん青銅製およびステンレス製の2種類があります。

● 用途

エンコーダ

● 材質・仕上げ





	MFB / MFB-C	MFBS / MFBS-C
ハブ	A2017 アルマイト処理	SUS303
ベローズ	C5191	SUS316L
六角穴付き止めねじ	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7

選定

● 軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

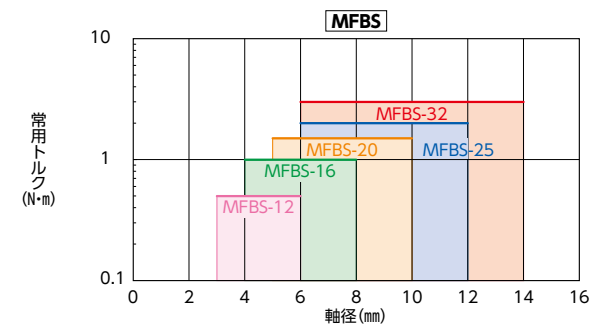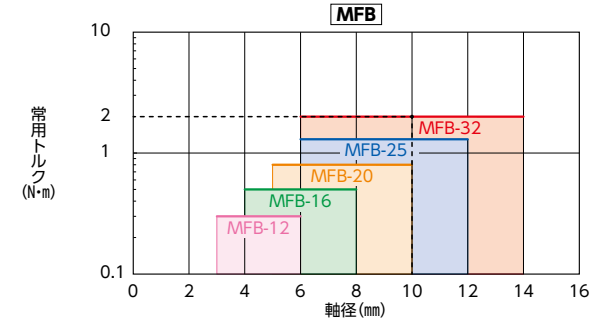

● 選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク2N・mのとき、**MFB**の選定サイズは**MFB-32**です。



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

MFB-20C-6-8

商品記号 サイズ 軸穴径

寸法・価格表を参照し、品番を指定してください。

● 軸穴・キー溝追加加工 → P.xxxx

対応可・別料金

● クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

● SUS ステンレスねじ変更 → P.xxxx

お問い合わせください