


MWBS フレキシブルカップリング - ベローズタイプ (高精度溶接)

バックラッシュ0 許容ミスアライメント大 SUS ステンレス

MWBS オールステンレス製

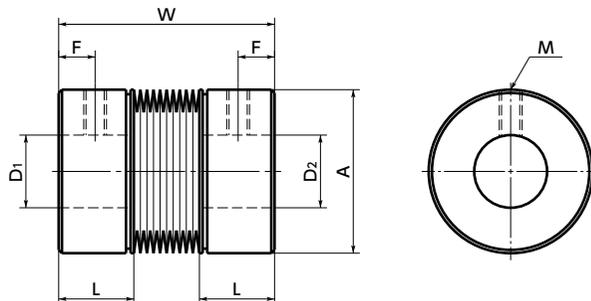

寸法

単位: mm

品番	A	L	W	F	M	ねじ締めつけトルク (N・m)	標準軸穴径 (寸法許容差H8)								
							D1・D2	4	5	6	8	10	11	12	14
MWBS-13	13	6	16.5	3	M2	0.5	●	●	●						
MWBS-18	18	8	22	4	M2.5	1		●	●	●					
MWBS-22	22	10	27	5	M3	1.5			●	●	●				
MWBS-28	28	14	37	7	M4	2.5				●	●	●	●	●	

- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。

性能

品番	最大軸穴径 (mm)	常用トルク*1 (N・m)	最高回転数 (min ⁻¹)	慣性 モーメント*2 (kg・m ²)	静的 ねじりばね定数 (N・m/rad)	許容偏心 (mm)	許容偏角 (°)	許容 エンドプレイ (mm)	質量*2 (g)
MWBS-13	6	0.07	10000	2.5×10 ⁻⁷	30	0.15	3.5	0.5	9.8
MWBS-18	8	0.15	10000	1.2×10 ⁻⁶	40	0.15	5	0.5	25
MWBS-22	10	0.35	10000	3.4×10 ⁻⁶	200	0.15	4	0.5	48
MWBS-28	14	0.65	10000	1.4×10 ⁻⁵	900	0.15	4.5	0.5	110

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。

*2: 最大軸穴径での値です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

MWBS-22-6-8

商品
記号

1 2

軸穴・キー溝追加加工 → P.xxxx

お問い合わせください

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

SUS ステンレスねじ変更 → P.xxxx

ステンレスねじ対応済み