
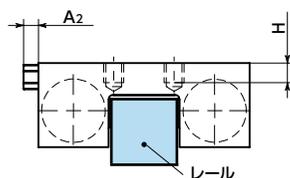
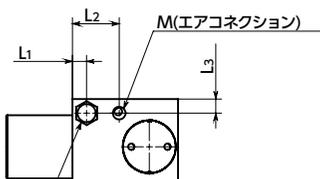


MKSL リニアクランプ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 空気圧タイプ N/C 常時閉

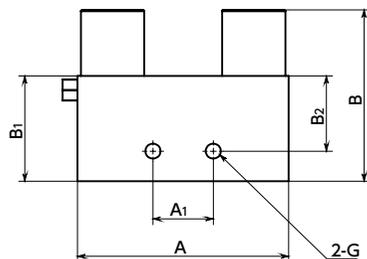

エアフィルタ*

*1: 品番により形状が異なります。

寸法・性能

単位: mm

品番	保持力	A	A1	A2	B	B1	B2	G	H	L1	L2	L3	M	質量 (kg)
MKSL-1501-AS1	300	47	15	-	58	39	15.5	M4	4.5	4.1	19.5	4.1	M3	0.2
MKSL-2001-AS1	500	63	20	5	58	39	25	M5	5.5	4.7	18	4.7	M5	0.32
MKSL-2501-AS1	600	70	20	5	57	35	25	M6	6.5	4.7	15.5	4.7	M5	0.37

● 品番指定

直送 14時当日出荷

MKSL-2501-AS1

1

価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可