


UBPS リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

空気圧タイプ プレーキ機構つき N/C 常時閉

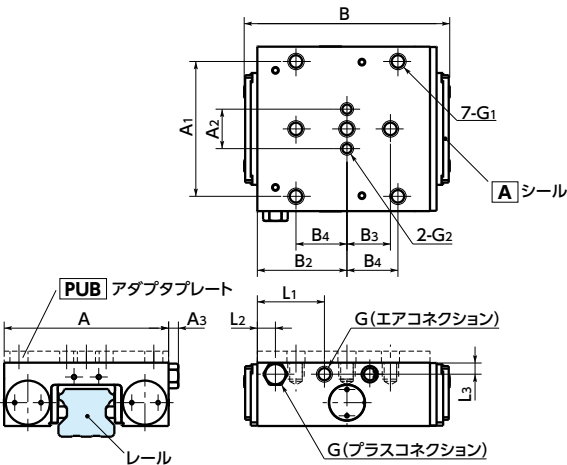

●クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・性能

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-2501-AS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	113	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.04
UBPS-2501-AS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	113	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.1
UBPS-2501-CS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	112.9	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.04
UBPS-2501-CS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	112.9	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.1
UBPS-2501-ES1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	112.5	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.97
UBPS-2501-ES1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	112.5	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.03
UBPS-2501-GS1	1000/-	なし	72	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	35.6	11	6	1.63
UBPS-2501-GS1-A	1000/-	あり	72	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	35.6	11	6	1.73
UBPS-2501-IS1	1200 / 1500	なし	72	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	35.6	11	6	1.65
UBPS-2502-AS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	114.2	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.05
UBPS-2502-AS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	114.2	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.06
UBPS-2502-BS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	120.8	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.05
UBPS-2502-BS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	120.8	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.12
UBPS-2502-DS1	1500/-	なし	70	57	20	5	123	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.06
UBPS-2502-DS1-A	1500/-	あり	70	57	20	5	123	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.12
UBPS-2503-AS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	125.7	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.06
UBPS-2503-AS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	125.7	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.12
UBPS-2504-BS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.04
UBPS-2504-BS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.08
UBPS-2504-FS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	113	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.98
UBPS-2504-FS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	113	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.05
UBPS-2505-AS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	114.6	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.68

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。

プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。

*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBPS-3501-AS1-A

レバー位置変更→ P.xxxx

対応不可

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-2505-AS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	114.6	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.88
UBPS-2505-BS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	111.8	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.98
UBPS-2505-BS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	111.8	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.04
UBPS-2510-AS1	1200 / 1500	なし	70	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.1
UBPS-2510-AS1-A	1200 / 1500	あり	70	57	20	5	111.6	50	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	37	11	6.5	1.23
UBPS-2510-BS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	114	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.97
UBPS-2510-BS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	114	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.03
UBPS-2512-FS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	111.9	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.97
UBPS-2512-FS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	111.9	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.03
UBPS-2514-DS1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	111.8	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.25
UBPS-2514-DS1-A	1500 / 2200	あり	70	57	20	5	111.8	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	1.35
UBPS-2514-ES1	1500 / 2200	なし	70	57	20	5	111	49.5	20	22.5	M5	M8/7	M6/7	34.3	11	6.5	0.97
UBPS-3001-AS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	124	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.74
UBPS-3001-AS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	124	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.86
UBPS-3001-CS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	124.2	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.73
UBPS-3001-CS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	124.2	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.85
UBPS-3001-ES1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.72
UBPS-3001-ES1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.87
UBPS-3002-AS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	133.5	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.69
UBPS-3002-AS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	133.5	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.83
UBPS-3002-BS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.76
UBPS-3002-BS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.91
UBPS-3002-CS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	127.1	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.74
UBPS-3004-AS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	125.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.72
UBPS-3004-AS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	125.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.88


*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。

プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。

*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

UBPS リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

空気圧タイプ プレーキ機構つき N/C 常時閉

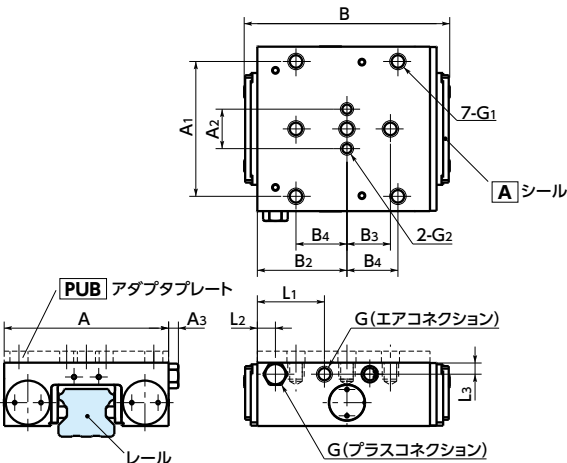

●クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・性能

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/深さ	G2/深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-3004-BS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	125.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.74
UBPS-3004-BS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	125.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.88
UBPS-3004-FS1	2500 / 3300	なし	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.88
UBPS-3004-FS1-A	2500 / 3300	あり	90	72	22	5	123.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	2.08
UBPS-3005-AS1	2500 / 3300	なし	90	72	22	5	128.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.86
UBPS-3005-AS1-A	2500 / 3300	あり	90	72	22	5	128.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	2.06
UBPS-3010-AS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	124.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.74
UBPS-3010-AS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	124.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.86
UBPS-3010-BS1	2500 / 3300	なし	90	72	22	5	124.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.86
UBPS-3010-BS1-A	2500 / 3300	あり	90	72	22	5	124.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	2.06
UBPS-3010-DS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	133.5	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.72
UBPS-3010-DS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	133.5	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.92
UBPS-3012-CS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	126.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.73
UBPS-3012-CS1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	126.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.84
UBPS-3012-ES1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	126.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.73
UBPS-3012-ES1-A	1750 / 2250	あり	90	72	22	5	126.6	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.86
UBPS-3012-FS1	2500 / 3300	なし	90	72	22	5	123	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.86
UBPS-3012-FS1-A	2500 / 3300	あり	90	72	22	5	123	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	2.06
UBPS-3014-CS1	1750 / 2250	なし	90	72	22	5	127.8	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	7	1.73
UBPS-3014-DS1	2500 / 3300	なし	90	72	22	5	128.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.74

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。
*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBPS-3501-AS1-A

1

レバー位置変更 ➡ P.xxxx


対応不可

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/深さ	G2/深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-3014-DS1-A	2500 / 3300	あり	90	72	22	5	128.4	54.5	22	26	M5	M10/8	M8/8	40.8	11	6.5	1.94
UBPS-3501-AS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	126.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3501-AS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	126.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.33
UBPS-3501-BS1	2500 / 3300	なし	100	—	24	6	125.2	54.5	31	—	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	7	1.96
UBPS-3501-BS1-A	2500 / 3300	あり	100	—	24	6	125.2	54.5	31	—	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	7	2.07
UBPS-3501-CS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	126	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3501-CS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	126	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.36
UBPS-3501-ES1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	126.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.24
UBPS-3501-ES1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	126.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.39
UBPS-3501-IS1	2500 / 3300	なし	100	—	24	6	125	54.5	31	—	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	7	1.96
UBPS-3501-PS1	2500 / 3300	なし	100	—	24	6	125.8	54.5	31	—	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	7	1.96
UBPS-3501-PS1-A	2500 / 3300	あり	100	—	24	6	125.8	54.5	31	—	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	7	2.09
UBPS-3502-AS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	131.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3502-AS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	131.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.38
UBPS-3502-BS1	2600 / 3400	なし	100	82	24	6	129.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.22
UBPS-3502-BS1-A	2600 / 3400	あり	100	82	24	6	129.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.4
UBPS-3502-CS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3502-DS1	2500/-	なし	100	82	24	6	128.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.25
UBPS-3502-DS1-A	2500/-	あり	100	82	24	6	128.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.47
UBPS-3503-AS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	135	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.43
UBPS-3503-AS1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	135	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.63
UBPS-3504-AS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	125.7	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3504-AS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	125.7	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.37
UBPS-3504-BS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	133.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3504-BS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	133.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.39
UBPS-3504-FS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	123.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。
*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

UBPS リニアクランプ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

空気圧タイプ プレーキ機構つき N/C 常時閉

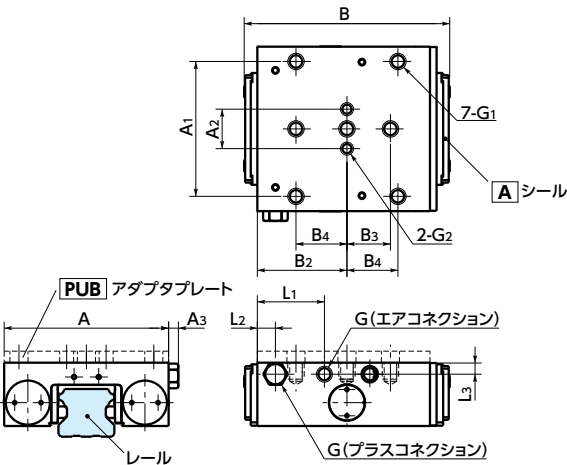

●クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・性能

単位：mm

品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-3504-FS1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	123.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.36
UBPS-3505-AS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	128	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3505-AS1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	128	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.35
UBPS-3505-BS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	123.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.56
UBPS-3505-BS1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	123.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.76
UBPS-3510-AS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	125.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3510-AS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	125.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.36
UBPS-3510-BS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	124	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3510-DS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3510-DS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.36
UBPS-3512-CS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3512-CS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.35
UBPS-3512-ES1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	126.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.19
UBPS-3512-ES1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	126.6	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.34
UBPS-3512-FS1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	130	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3512-FS1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	130	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.34
UBPS-3514-AS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	126.2	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.16
UBPS-3514-CS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	133.5	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3514-ES1	2800 / 3800	なし	100	82	24	6	125	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3514-ES1-A	2800 / 3800	あり	100	82	24	6	125	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.41
UBPS-3514-GS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	124.7	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.2
UBPS-3514-KS1	2500 / 3300	なし	100	82	24	6	126.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.21
UBPS-3514-KS1-A	2500 / 3300	あり	100	82	24	6	126.8	54.5	26	31	G1/8	M10/10	M8/10	40.8	11	8	2.37

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。
*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBPS-3501-AS1-A


1

レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可

UBPS リニアクランプ・ズイー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

空気圧タイプ プレーキ機構つき N/C 常時閉

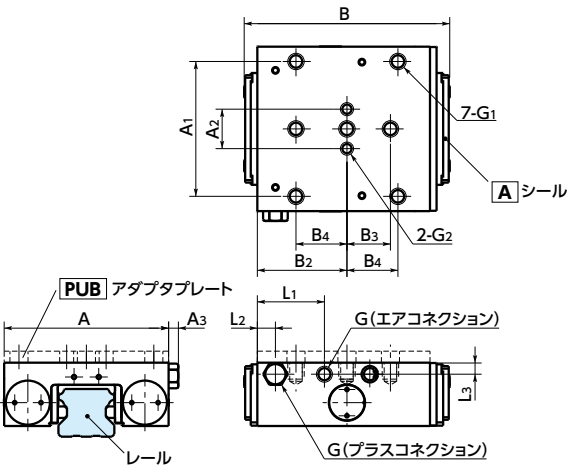

●クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・性能

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-4505-BS1L-A	5200 / 7600	あり	120	100	26	6	215.4	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.59
UBPS-4510-AS1	3100 / 3800	なし	120	100	26	6	130	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.97
UBPS-4510-AS1-A	3100 / 3800	あり	120	100	26	6	130	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	4.27
UBPS-4510-BS1L	5200 / 7600	なし	120	100	26	6	213.2	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.07
UBPS-4510-BS1L-A	5200 / 7600	あり	120	100	26	6	213.2	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.29
UBPS-4510-DS1	3100 / 3800	なし	120	100	26	6	130	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.4
UBPS-4510-DS1-A	3100 / 3800	あり	120	100	26	6	130	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.6
UBPS-4512-ES1	3100 / 3800	なし	120	100	26	6	128.2	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.37
UBPS-4512-ES1-A	3100 / 3800	あり	120	100	26	6	128.2	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.72
UBPS-4512-FS1L	5200 / 7600	なし	120	100	26	6	214.8	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.3
UBPS-4512-FS1L-A	5200 / 7600	あり	120	100	26	6	214.8	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.59
UBPS-4514-AS1	3100 / 3800	なし	120	100	26	6	128.3	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.29
UBPS-4514-AS1-A	3100 / 3800	あり	120	100	26	6	128.3	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.57
UBPS-4514-ES1L	5200 / 7600	なし	120	100	26	6	212	98.5	30	40	G1/8	M12/12	—	167	32	8	6.19
UBPS-4514-GS1	3100 / 3800	なし	120	100	26	6	126	54.5	30	40	G1/8	M12/12	M10/12	45	28	8	3.39
UBPS-5501-AS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	216.4	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5501-AS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	216.4	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.72
UBPS-5501-BS1L	5200 / 7600	なし	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	47.5	G1/8	M14/12	—	167	32	12	7.39
UBPS-5501-BS1L-A	5200 / 7600	あり	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	47.5	G1/8	M14/12	—	167	32	12	7.71
UBPS-5501-CS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	214.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5501-CS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	214.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.75
UBPS-5501-ES1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	214.2	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.7

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。

プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。

*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBPS-3501-AS1-A

1

レバー位置変更 ➡ P.xxxx

対応不可

単位：mm																	
品番	保持力*1 (N) 標準/ プラスコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-5501-ES1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	214.2	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.02
UBPS-5501-FS1L	5200 / 7600	なし	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	—	G1/8	M14/12	—	167	32	12	6.81
UBPS-5501-FS1L-A	5200 / 7600	あり	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	—	G1/8	M14/12	—	167	32	12	7.74
UBPS-5501-IS1L	5200 / 7600	なし	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	—	G1/8	M14/12	—	167	32	12	8.7
UBPS-5501-PS1L	5200 / 7600	なし	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	—	G1/8	M14/12	—	167	32	12	8.7
UBPS-5501-PS1L-A	5200 / 7600	あり	140	—	—	6	215.2	98.5	47.5	—	G1/8	M14/12	—	167	32	12	8.72
UBPS-5502-AS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	223	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5502-AS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	223	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.8
UBPS-5502-BS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	219	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.16
UBPS-5502-BS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	219	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.52
UBPS-5502-DS1L	6200/-	なし	140	116	—	6	223	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.94
UBPS-5502-DS1L-A	6200/-	あり	140	116	—	6	223	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.24
UBPS-5503-AS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	226	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.76
UBPS-5503-AS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	226	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.18
UBPS-5504-BS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	220.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.75
UBPS-5504-BS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	220.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.16
UBPS-5504-FS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	213.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.2
UBPS-5504-FS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	213.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.03
UBPS-5505-AS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	220.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.73
UBPS-5505-AS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	220.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.11
UBPS-5505-BS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	214.8	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.74
UBPS-5505-BS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	214.8	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.15
UBPS-5510-AS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	215.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.44
UBPS-5510-AS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	215.6	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.74
UBPS-5510-BS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	215	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.41
UBPS-5510-BS1L-A	5200 / 7600	あり	140	116	—	6	215	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.76


*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。

プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。

*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

UBPS リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

空気圧タイプ プレーキ機構つき N/C 常時閉

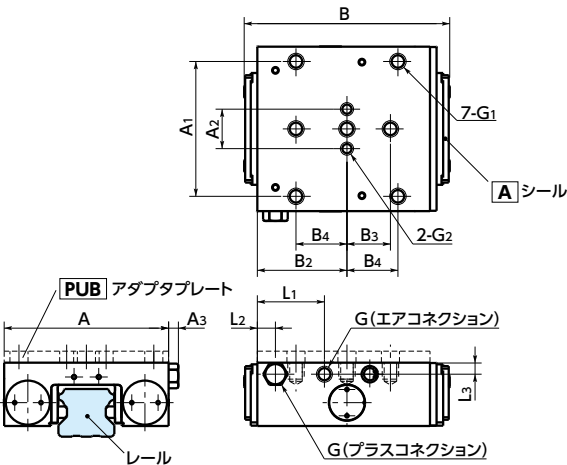

●クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・性能

単位：mm

品番	保持力*1 (N) 標準 / プラスチックコネクション	シール	A	A1	A2	A3	B*2	B2	B3	B4	G	G1/ 深さ	G2/ 深さ	L1	L2	L3	質量 (kg)
UBPS-5512-FS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	215.2	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.41
UBPS-5512-FS1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	215.2	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.05
UBPS-5514-CS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	216	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5514-ES1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	215.4	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.71
UBPS-5514-ES1L-A	7700 / 9200	あり	140	116	—	6	215.4	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	9.2
UBPS-5514-KS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	214.2	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5515-AS1L	7700 / 9200	なし	140	116	—	6	226	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.36
UBPS-5515-BS1L	5200 / 7600	なし	140	116	—	6	226	98.5	35	47.5	G1/8	M14/14	—	165	32	13	8.4
UBPS-6501-AS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	217.3	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14.06
UBPS-6501-AS1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	217.3	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14.36
UBPS-6501-BS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	214.7	98.5	41	55	G1/8	M16/14	—	170	27	11	11.57
UBPS-6501-BS1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	214.7	98.5	41	55	G1/8	M16/14	—	170	27	11	11.85
UBPS-6501-CS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	221	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	13.37
UBPS-6501-CS1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	221	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14.09
UBPS-6501-ES1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	213.6	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	13.39
UBPS-6501-ES1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	213.6	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14.16
UBPS-6501-IS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	214.7	98.5	41	55	G1/8	M16/14	—	170	27	11	11.58
UBPS-6501-PS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	214.7	98.5	41	55	G1/8	M16/14	—	170	27	11	13.98
UBPS-6501-PS1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	214.7	98.5	41	55	G1/8	M16/14	—	170	27	11	14.23
UBPS-6502-DS1L	7700/-	なし	170	142	—	6	226	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	13.23
UBPS-6502-DS1L-A	7700/-	あり	170	142	—	6	226	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14.01
UBPS-6503-AS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	227	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	13.74
UBPS-6503-AS1L-A	7700 / 9200	あり	170	142	—	6	227	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	15.07
UBPS-6504-BS1L	7700 / 9200	なし	170	142	—	6	214.8	98.5	41	55	G1/8	M16/20	—	170	27	20	14

*1： プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
プラスチックコネクションの値がない品番は、プラスチックコネクションには対応していません。

*2： シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBPS-3501-AS1-A

1

レバー位置変更 ➡ P.xxxx

対応不可