


**PUB** リニアクランプ・ズィー用アダプタプレート サイズ追加

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

**PUB**

アダプタプレート

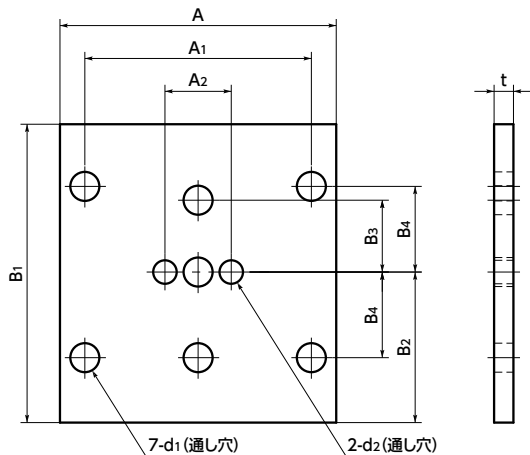

**UBPS**

- **UBPS** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **UBPS** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要な場合があります。選定表をご確認ください。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	<b>PUB</b>
本体	SS330相当 黒色酸化皮膜

寸法

単位：mm

品番	A	A1	A2	B1	B2	B3	B4	t	d1(通し穴) 適用ねじサイズ	d2(通し穴) 適用ねじサイズ	質量 (kg)
<b>PUB-25-1-5</b>	70	57	20	99	49.5	20	22.5	1.5	M8	M6	0.08
<b>PUB-25-2</b>	70	57	20	99	49.5	20	22.5	2	M8	M6	0.16
<b>PUB-25-4</b>	70	57	20	99	49.5	20	22.5	4	M8	M6	0.21
<b>PUB-25-5-5</b>	70	57	20	99	49.5	20	22.5	5.5	M8	M6	0.28
<b>PUB-30-3</b>	90	72	22	109	54.5	22	26	3	M10	M8	0.22
<b>PUB-35-2</b>	100	82	24	109	54.5	26	31	2	M10	M8	0.16
<b>PUB-35-4</b>	100	82	24	109	54.5	26	31	4	M10	M8	0.28
<b>PUB-35-7</b>	100	82	24	109	54.5	26	31	7	M10	M8	0.56
<b>PUB-35-9</b>	100	82	24	109	54.5	26	31	9	M10	M8	0.72
<b>PUB-35-11</b>	100	82	24	109	54.5	26	31	11	M10	M8	0.87
<b>PUB-45-8</b>	120	100	26	109	54.5	30	40	8	M12	M10	0.78
<b>PUB-45-10</b>	120	100	26	109	54.5	30	40	10	M12	M10	0.95
<b>PUB-45-18</b>	120	100	26	109	54.5	30	40	18	M12	M10	1.76
<b>PUBL-45-10</b>	120	100	-	197	98.5	30	40	10	M12	-	1.79
<b>PUBL-55-3</b>	140	116	-	197	98.5	35	47.5	3	M14	-	0.63
<b>PUBL-55-10</b>	140	116	-	197	98.5	35	47.5	10	M14	-	2.07
<b>PUBL-55-13</b>	140	116	-	197	98.5	35	47.5	13	M14	-	2.69
<b>PUBL-65-10</b>	170	142	-	197	98.5	41	55	10	M16	-	2.62

- 品番指定

直送 非在庫品

**PUB-35-7**



価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可