


*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCMS-3-16-CR

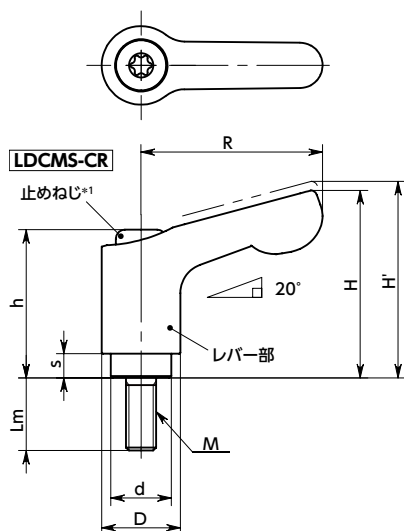

LDCMS-CR は ② ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。

寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf min.	質量 (g)	M (並目) ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
LDCMS-3-CR	26 - 27	LDCFS-3-CR	7	26	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4
LDCMS-4-CR	27 - 28	LDCFS-4-CR	8	25	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4
LDCMS-5-CR	28 - 32	LDCFS-5-CR	8	25	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9
LDCMS-6-CR	28 - 34	LDCFS-6-CR	8	24	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について ⇒ P.xxxx

ねじ長さ

品番 おねじ	Lm (mm) ②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-CR	●	●	●	●	●					
LDCMS-4-CR			●	●	●	●	●	●		
LDCMS-5-CR				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6-CR				●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
お問い合わせください	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応不可	対応不可