

\*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	LDMS-LW-NI
レバー部	SCS13(SUS304相当) ショットブラスト
ねじ部	SUS303
平座金	SUS303
止めねじ	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線

## 寸法


単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	s <sub>1</sub>	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ														
LDMS-5-LW20-NI	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	4	18	60	3.9	47 - 51
LDMS-6-LW20-NI	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	20	2	5	18	100	5.5	47 - 53
LDMS-8-LW25-NI	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	25	3	6	24	180	10	105 - 119
LDMS-10-LW30-NI	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	30	3	7	26	290	16	171 - 201

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

## ⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金に変形することがあります。

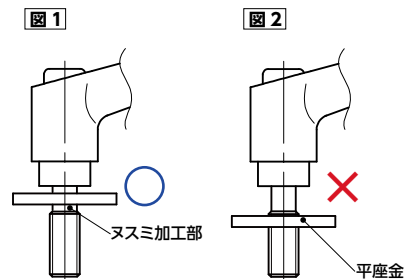

● 品番指定 ● 直送 ● 14時当日出荷 ● NBKネットショップ

**LDMS-5-20-LW20-NI**

① ② ①

② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金

- 使用例  
長穴部品の締めつけに。



## 価格

単位: 円

品番	Lm (mm) ②									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LDMS-5-LW20-NI	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,100	3,100			
LDMS-6-LW20-NI	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,100	3,100			
LDMS-8-LW25-NI		3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	4,080	4,130		
LDMS-10-LW30-NI			4,630	4,630	4,630	4,690	4,820	4,980	5,160	

## ● 関連商品

平座金が組み込まれていないオールステンレス製のクランプレバー **LDMS-NI** があります。  
→ P.xxxx

