

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	LHMS-W-CR
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ねじ部	SUS303
ばね座金	SUS304
平座金	SUS304
止めねじ	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線

- ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
- ばね座金を組み込む作業が不要です。
- 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。



- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

- 使用例  
長穴の締めつけにもご使用いただけます。



- 長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。

## 寸法


単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Ds	ts	Dw	tw	s <sub>1</sub>	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ																
LHMS-5-W-CR	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	9.2	1.3	10	0.5	4	18	60	3.9	36 - 41
LHMS-6-W-CR	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	12.2	1.5	12	0.6	5	18	100	5.5	37 - 43
LHMS-8-W-CR	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	15.4	2	16	0.8	6	24	180	10	83 - 97
LHMS-10-W-CR	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	18.4	2.5	20	1	7	26	290	16	137 - 167

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

## ⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がある状態にかかった状態で締めつけると平座金に変形することがあります。

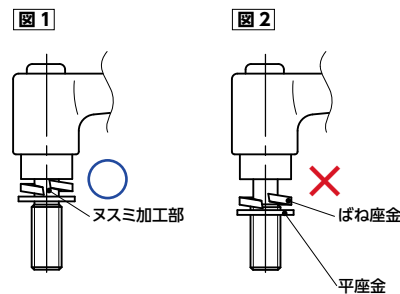

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**LHMS-5-20-W-CR**

① ② ①

② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

## 価格

単位: 円

品番	Lm (mm) ②									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LHMS-5-W-CR	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,660	1,660			
LHMS-6-W-CR	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,660	1,660			
LHMS-8-W-CR		2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,180	2,230		
LHMS-10-W-CR			2,650	2,650	2,650	2,710	2,800	2,930	3,110	

## ● 関連商品

ばね座金が組み込まれていないフラットタイプのクランプレバー **LHMS-CR** があります。  
→ P.xxxx



平座金が組み込まれたフラットタイプのクランプレバー **LHMS-LW-CR** があります。  
→ P.xxxx



長穴用座金が組み込まれたフラットタイプのクランプレバー **LHMS-LWP-CR** があります。  
→ P.xxxx



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可