


DTT タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持

WEB 選定ナビ WEB CAD Download アルミフレーム 壁面パネル・板金 アルミフレーム端面 パイプ

構造

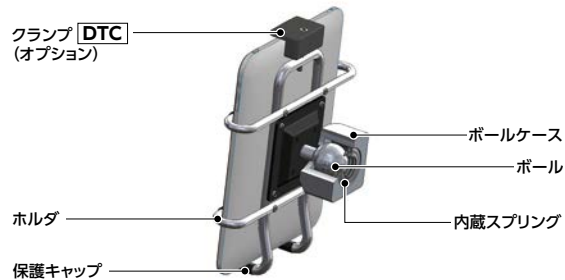

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	DTT-AF	DTT-AA / DTT-PB
ホルダ	SS400 クロムメッキ	
保護キャップ	軟質PVC(鉛フリー)	
ボールケース	A6063 アルマイト処理	
ボール	S45C 三価クロメート処理	
内蔵スプリング	ばね鋼	
固定用プレート	SS400 静電塗装	—
ブラケット	—	A6063 アルマイト処理

● 保持トルク

商品記号	保持トルク	力の目安
DTTH	20N・m	振動等がある環境下でもタブレットPCがずれない。
DTTM	15N・m	低トルクタイプと高トルクタイプの中間。
DTTL	10N・m	家庭用・オフィス用/パソコンのディスプレイと同程度のトルクで動く。

● オプション

- オプションの **DTC** を使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

品番	価格(円)	質量(g)
DTC	1,870	70

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	DTC
クランプ	AC4C-F 静電塗装
クランプ用ねじ	SUSXM7

● 関連商品

360°回転タイプで、固定用ボルトを締めつけて角度を保持するタブレットPCホルダ **DTK** があります。

➡ P.xxxx



- iPad*1対応のタブレットPCホルダです。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。

- 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取り付け・取りはずしができます。

- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。

- 内蔵スプリングのはたらきで、角度を保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。

- 取り付け相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。②

アルミフレーム用/壁面パネル・板金用 **DTT-AF**


アルミフレーム端面取り付け用 **DTT-AA**

丸パイプ用 **DTT-PB**

- 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。

- ホルダの詳細寸法は **DTR** を参照してください。➡ P.xxxx

- ホルダはどの方向にも±15°まで傾けることができます。360°回転させることもできます。

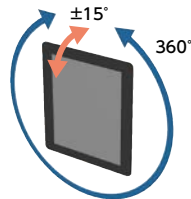

- さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。

➡ P.906



● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

DTT M-AA-40

商品記号 ① ② ③

品番例: DTTL-AF-M8、DTTH-PB-40

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DTT-AF



品番	価格(円)	M*1 (d) ③	質量(g)
DTT*-AF-**	11,900	M4 (5)	1860
		M5 (6)	
		M6 (7)	
		M8 (9)	

単位: mm

*1: 取り付け用ボルトは付属していません。

● アルミフレーム端面取り付け用

DTT-AA



品番	価格(円)	B ③	質量(g)
DTT*-AA-40	13,200	40	1630

単位: mm

*1: 六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

● 丸パイプ用

DTT-PB



品番	価格(円)	D ③	L1	L	質量(g)
DTT*-PB-**	15,500	28	120.5	144.5	1780
		30			1780
		34			1770
		40	124.5	152.5	1760
		42.7			1760

単位: mm

- 固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

