



● 本体の目盛り

LCH-L

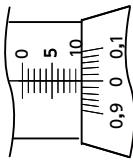

LCH-R

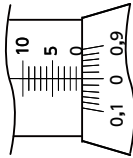

- おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
- 厚さ2mm - 8mmのプレートに取りつけて使用します。固定用ナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。
- 本体の目盛り方向は2種類から選択できます。

LCH-L —— 左回転で増加

LCH-R —— 右回転で増加

● 移動量

LCH-27 —— 10mm

LCH-34 —— 15mm

● 表示分解能: 0.02mm

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LCH
本体・固定用ナット	SUM22L 三価クロメート処理
ノブ	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)

LCH-L 左回転で増加 LCH-R 右回転で増加

単位: mm

品番 平行タイプ・プレート用	価格(円)	B	sw	D	d ₁	d ₂	d ₃	h	h ₁	Lf	M(並目)		M ₁ (細目)		X min./max.	質量(g)
											ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ		
LCH-27-L	22,300	27	22	19	6.4	18	12.5	37.5	4.3	19.5	M6	1	M12	1	2 / 8	101
LCH-27-R	(22,300)	27	22	19	6.4	18	12.5	37.5	4.3	19.5	M6	1	M12	1	2 / 8	101
LCH-34-L	23,700	34	27	24	8.5	23	18.3	45.5	4.2	23.5	M8	1.25	M16	1	2 / 8	182
LCH-34-R	(23,700)	34	27	24	8.5	23	18.3	45.5	4.2	23.5	M8	1.25	M16	1	2 / 8	182

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

取り付け方法が異なるコントロールメカニズム [LCP] [LCV] があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBKネットショップ

LCH-27-L

1

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ねじ組み合わせ → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザー刻印 → P.xxxx

対応可・別料金