




LSLK-A フランジタイプ

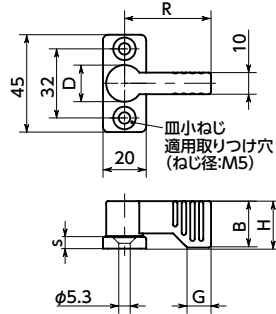


LSLK-B めねじタイプ

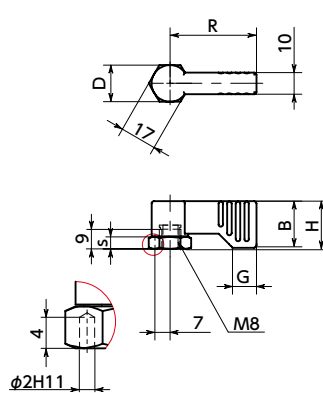

LSLK-C おねじタイプ

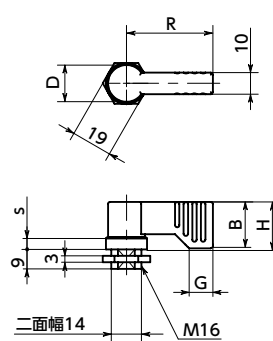

- **LSLK-C** (おねじタイプ) 取り付け穴

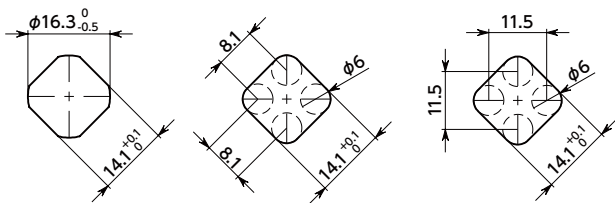

LSLK-A フランジタイプ LSLK-B めねじタイプ LSLK-C おねじタイプ

品番	D 1	R 2	H	s	B	G	質量 (g)
LSLK-17-40-A	17	40	22	5.5	21.5	11	74
LSLK-17-40-B	17	40	22	5.5	21.5	11	57
LSLK-17-40-C	17	40	22	5.5	21.5	11	69
LSLK-17-55-A	17	55	22	5.5	21.5	11	80
LSLK-17-55-B	17	55	22	5.5	21.5	11	63
LSLK-17-55-C	17	55	22	5.5	21.5	11	75

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LSLK-17-40-A-RD

商品
記号1234

+ クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx
 + ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx
 + ねじカット ⇒ P.xxxx
 + ゆるみ止め ⇒ P.xxxx
 + レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

対応不可
 対応不可
 対応不可
 対応不可
 対応可・別料金

- 棚やケースに取りつけて、収納物や引き出しがすべり落ちるのを防止します。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピッタリと決まります。
- レバー長さは、用途に合わせて、40mmと55mmの2種類から選択できます。
- 3種類の取り付けタイプを標準化。 3
- **LSLK-A** ——— フランジタイプ。2本の皿小ねじ(ねじ径: M5)で固定します。
- **LSLK-B** ——— めねじタイプ。裏側からボルトで固定します。
- **LSLK-C** ——— おねじタイプ。付属のナットで挟み込むように取り付けます。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 4	色
BK	つや消し黒
RD	つや消し赤

- 材質・仕上げ



	LSLK-A	LSLK-B / LSLK-C
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
インデックス機構部	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
フランジ部	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (つや消し黒)	

- 使用例

