


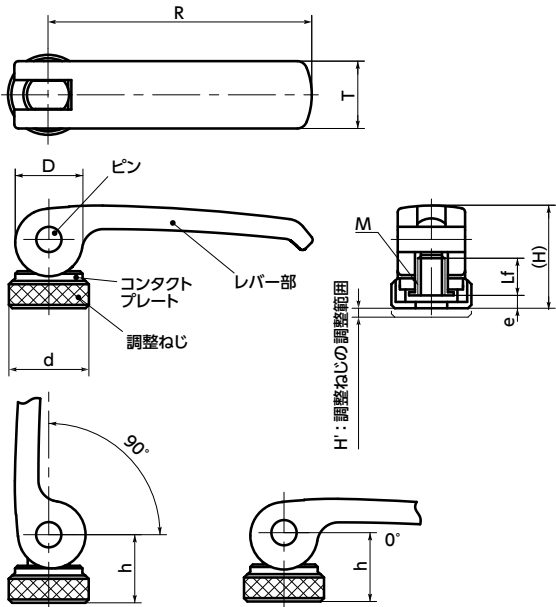

-  使用上の注意
- 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
  - くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締め付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。



● 関連商品

おねじのカムレバー調整タイプ  
**LWAMS** があります。  
⇒ P.xxxx



- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。

| 末尾記号  | レバー部の色  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| なし                                                                                     | つや消し黒   |
| OR                                                                                     | オレンジ    |
| SG                                                                                     | シルバーグレー |
| RD                                                                                     | レッド     |

| 材質・仕上げ    | LWAFS                |
|-----------|----------------------|
| レバー部      | 亜鉛ダイカスト<br>静電塗装 (各色) |
| ねじ部       | SUS303               |
| ピン        | SUS303               |
| コンタクトプレート | ポリアセタール              |
| 調整ねじ      | SUS303               |

 RoHS2適合


| 品番指定                              | 直送                                                                                  | 14時当日出荷                                                                              | NBK ネットショップ                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LWAFS-63-M5-OR                    |  |  |  |
| 商品記号                              |  |   |   |
| 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

|                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx |  ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx |  ねじカット ⇒ P.xxxx |  ゆるみ止め ⇒ P.xxxx |  レーザ刻印 ⇒ P.xxxx |
| 対応不可                                                                                                       | 対応不可                                                                                                 | 対応不可                                                                                               | 対応不可                                                                                               | 対応可・別料金                                                                                              |

| 品番               | 価格 (円)  | レバー部の色  | R  | M (並目)<br>ねじの呼び  | ピッチ  | Lf | H'  | T  | D  | d  | e   | H    | h (0°) | h (90°) | 質量 (g) |
|------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|----|----|-----|------|--------|---------|--------|
| LWAFS-63-M5      | 3,160   | つや消し黒   | 63                                                                                    | M5                                                                                                  | 0.8  | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 57     |
| LWAFS-63-M6      | 3,160   | つや消し黒   | 63                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 56     |
| LWAFS-82-M6      | 3,790   | つや消し黒   | 82                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 112    |
| LWAFS-82-M8      | 3,790   | つや消し黒   | 82                                                                                    | M8                                                                                                  | 1.25 | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 110    |
| LWAFS-101-M8     | (4,100) | つや消し黒   | 101                                                                                   | M8                                                                                                  | 1.25 | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 215    |
| LWAFS-101-M10    | 4,100   | つや消し黒   | 101                                                                                   | M10                                                                                                 | 1.5  | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 211    |
| LWAFS-63-M5-OR   | (3,160) | オレンジ    | 63                                                                                    | M5                                                                                                  | 0.8  | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 57     |
| LWAFS-63-M6-OR   | (3,160) | オレンジ    | 63                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 56     |
| LWAFS-82-M6-OR   | (3,790) | オレンジ    | 82                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 112    |
| LWAFS-82-M8-OR   | (3,790) | オレンジ    | 82                                                                                    | M8                                                                                                  | 1.25 | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 110    |
| LWAFS-101-M8-OR  | (4,100) | オレンジ    | 101                                                                                   | M8                                                                                                  | 1.25 | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 215    |
| LWAFS-101-M10-OR | (4,100) | オレンジ    | 101                                                                                   | M10                                                                                                 | 1.5  | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 211    |
| LWAFS-63-M5-SG   | (3,160) | シルバーグレー | 63                                                                                    | M5                                                                                                  | 0.8  | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 57     |
| LWAFS-63-M6-SG   | (3,160) | シルバーグレー | 63                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 56     |
| LWAFS-82-M6-SG   | (3,790) | シルバーグレー | 82                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 112    |
| LWAFS-82-M8-SG   | (3,790) | シルバーグレー | 82                                                                                    | M8                                                                                                  | 1.25 | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 110    |
| LWAFS-101-M8-SG  | (4,100) | シルバーグレー | 101                                                                                   | M8                                                                                                  | 1.25 | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 215    |
| LWAFS-101-M10-SG | (4,100) | シルバーグレー | 101                                                                                   | M10                                                                                                 | 1.5  | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 211    |
| LWAFS-63-M5-RD   | (3,160) | レッド     | 63                                                                                    | M5                                                                                                  | 0.8  | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 57     |
| LWAFS-63-M6-RD   | (3,160) | レッド     | 63                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 10 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 3   | 24.5 | 16.3   | 15.55   | 56     |
| LWAFS-82-M6-RD   | (3,790) | レッド     | 82                                                                                    | M6                                                                                                  | 1    | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 112    |
| LWAFS-82-M8-RD   | (3,790) | レッド     | 82                                                                                    | M8                                                                                                  | 1.25 | 12 | 3   | 20 | 20 | 25 | 3.7 | 30   | 19.5   | 18.5    | 110    |
| LWAFS-101-M8-RD  | (4,100) | レッド     | 101                                                                                   | M8                                                                                                  | 1.25 | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 215    |
| LWAFS-101-M10-RD | (4,100) | レッド     | 101                                                                                   | M10                                                                                                 | 1.5  | 15 | 4   | 25 | 26 | 30 | 4.8 | 40   | 25.3   | 23.8    | 211    |

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。


● 使用方法

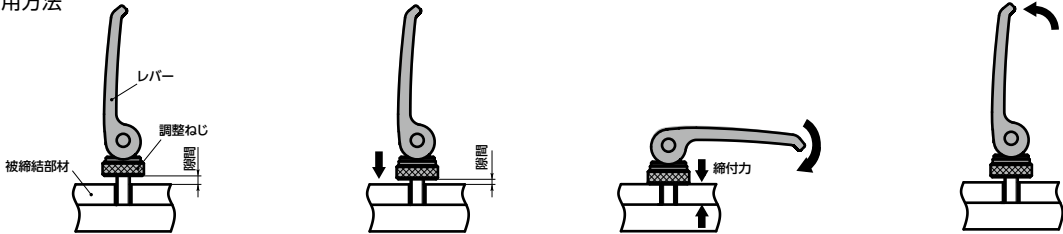

- レバーを立てた状態で、カムレバー本体を被締結部材にねじ込んでください。
- レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、調整ねじで隙間を調整してください。隙間が狭いと締め付力は大きく、広くと小さくなります。
- レバーを倒すと、カムの力で被締結部材を締めつけます。
- レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

 故障・破損を避けるため、被締結部材への取り付けおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

● レバーを倒す力と締め付力の関係

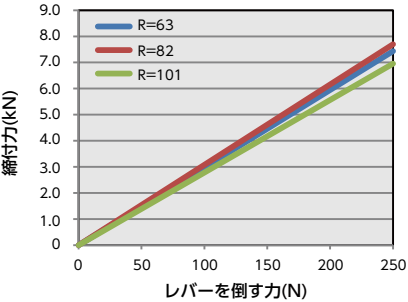

 締め付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。