



SGP-PL

SGP-BR

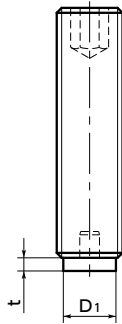

SGP-BR

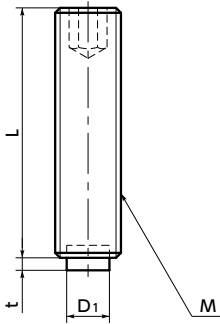

SGP-PL

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGP-M6-20-BR



- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 材質・仕上げ 3



	SGP-PL プラスティックパッド	SGP-BR 真鍮パッド
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド	ポリアセタール(白)	真鍮

寸法

単位: mm

品番 プラスチックパッド	D ₁	t	品番 真鍮パッド	D ₁	t	M(並目)		B*1	質量(g)
						ねじの呼び 1	ピッチ		
SGP-M3-PL	1.5	0.5	SGP-M3-BR	1.5	0.5	M3	0.5	1.5	0.3 - 0.9
SGP-M4-PL	2	1	SGP-M4-BR	2.5	0.5	M4	0.7	2	0.3 - 1.5
SGP-M5-PL	3	1	SGP-M5-BR	3	0.5	M5	0.8	2.5	0.5 - 2.5
SGP-M6-PL	3.5	1.3	SGP-M6-BR	4	1	M6	1	3	0.9 - 7
SGP-M8-PL	5	1.6	SGP-M8-BR	6	1.5	M8	1.25	4	2 - 19
SGP-M10-PL	6.5	1.9	SGP-M10-BR	8	2	M10	1.5	5	7 - 36
SGP-M12-PL	8	2.1	SGP-M12-BR	10	2	M12	1.75	6	10 - 66

*1: **SGP-M4-6-PL** はBが1.5になります。

ねじ長さ

SGP-PL プラスティックパッド SGP-BR 真鍮パッド

品番	L(mm) 2														
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
SGP-M3-PL		●	●	●	●	●	●								
SGP-M4-PL			●	●	●	●	●	●							
SGP-M5-PL				●	●	●	●	●	●						
SGP-M6-PL			●	●	●	●	●	●	●	●					
SGP-M8-PL				●	●	●	●	●	●	●	●				
SGP-M10-PL					●	●	●	●	●	●	●	●			
SGP-M12-PL						●	●	●	●	●	●	●	●		
SGP-M3-BR		●	●	●	●	●	●								
SGP-M4-BR	●	●	●	●	●	●	●	●							
SGP-M5-BR		●	●	●	●	●	●	●	●						
SGP-M6-BR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SGP-M8-BR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGP-M10-BR					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGP-M12-BR						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640
対応不可

ねじ組み合わせ → P.1648
対応可・別料金

ねじカット → P.1644
対応不可

ゆるみ止め → P.1645
対応可・別料金