


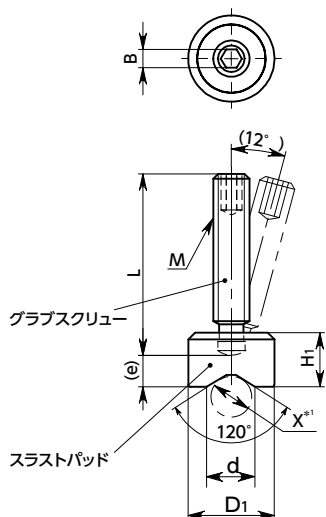

\*1: 適応シャフトまたはパイプ径

## ● 材質・仕上げ



|          | SGT-STP-P                   |
|----------|-----------------------------|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ<br>四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド  | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜(黒)        |



- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけ・位置決め・ストップなどの用途に。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。



## 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナッピングの破損の原因になります。

## 寸法

 
単位: mm

| 品番              | M(並目) |      | D <sub>1</sub> | d  | H <sub>1</sub> | e   | B | X    |      | 質量(g)     |
|-----------------|-------|------|----------------|----|----------------|-----|---|------|------|-----------|
|                 | ねじの呼び | ピッチ  |                |    |                |     |   | min. | max. |           |
| SGT-M8-STP16-P  | M8    | 1.25 | 16             | 10 | 11             | 5.3 | 4 | 7.5  | 20   | 22 - 33   |
| SGT-M10-STP20-P | M10   | 1.5  | 20             | 12 | 13             | 5.6 | 5 | 7.5  | 24   | 43 - 60   |
| SGT-M10-STP25-P | M10   | 1.5  | 25             | 16 | 15             | 6.9 | 5 | 7.5  | 32   | 61 - 78   |
| SGT-M12-STP20-P | M12   | 1.75 | 20             | 12 | 13             | 5.6 | 6 | 7.5  | 24   | 53 - 89   |
| SGT-M12-STP25-P | M12   | 1.75 | 25             | 16 | 15             | 6.9 | 6 | 7.5  | 32   | 71 - 107  |
| SGT-M16-STP32-P | M16   | 2    | 32             | 22 | 19             | 9.5 | 8 | 7.5  | 44   | 153 - 231 |

## ねじ長さ

| 品番              | L(mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                 | 35    | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 125 |
| SGT-M8-STP16-P  | ●     | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  |    |    |     |     |
| SGT-M10-STP20-P |       |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  |     |     |
| SGT-M10-STP25-P |       |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  |     |     |
| SGT-M12-STP20-P |       |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●   |     |
| SGT-M12-STP25-P |       |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●   |     |
| SGT-M16-STP32-P |       |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SGT-M8-50-STP16-P**

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。

ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金