


HNJU-D / HNJB-D オフセットクランク





WEB 選定ナビ WEB CAD Download グリップつき

HNJU-C-D

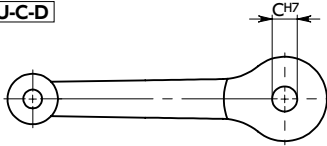

HNJB-B-D

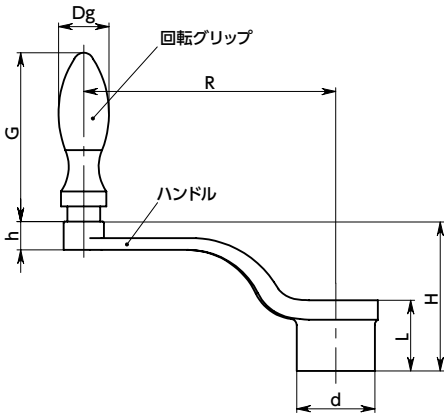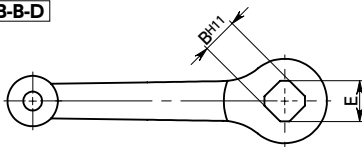

HNJB-B-D



HNJU-C-D

- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。❶

HNJU-C-D 丸穴 (公差: H7)

HNJB-B-D 角穴 (公差: H11)

- ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に回転グリップが付属しています。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	HNJU-D / HNJB-D
ハンドル	FCD400相当 静電塗装 (つや消し黒)
回転グリップ	SUM22L 三価クロメート処理

HNJU-C-D 丸穴

単位: mm

品番	価格 (円)	R ❷	C ❸	Dg	h	d	L	G	H	質量 (g)
HNJU-80-C8-D	4,730	80	8	18	13	24	24	61	51	207
HNJU-100-C10-D	5,380	100	10	20	13	28	28	67	61	307
HNJU-125-C10-D	6,160	125	10	22	14	34	34	74	69	477
HNJU-160-C14-D	7,120	160	14	25	14	38	38	83	79	707

HNJB-B-D 角穴

単位: mm

品番	価格 (円)	R ❷	B*1 ❸	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	質量 (g)
HNJB-63-B10-D	4,020	63	10	13.1	16	11	20	20	54.5	43	124
HNJB-80-B12-D	4,520	80	12	16.1	18	13	24	24	61	51	185
HNJB-100-B14-D	5,130	100	14	18.1	20	13	28	28	67	61	280
HNJB-125-B17-D	6,000	125	17	22.2	22	14	34	34	74	69	427
HNJB-160-B19-D	6,950	160	19	25.2	25	14	38	38	83	79	643

*1: 本商品の角穴は、DIN規格 (DIN79) に従います。

*2: 面取りE: 角穴の角部は面取りをしています。

- 品番指定



14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

HNJU-80-C 8-D



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ゆるみ止め → P. xxxx

レーザ刻印 → P. xxxx

軸穴追加加工 → P. xxxx

対応不可

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金