


SNFXS ヘキサロビュラ穴付き皿小ねじ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

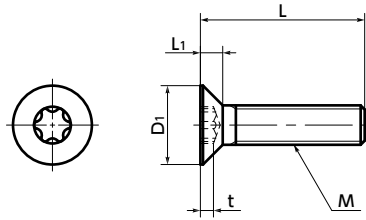

● 用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNFXS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ P.xxxx
- 締めつけによる頭部の破損が起りにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

*2: ヘキサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒ P.xxxx

単位: mm

品番	M(並目)		L										D1	L1	適用レンチ	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30						
SNFXS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					3.8	1.2	SKX-6	6	0.64	0.14 - 0.29
SNFXS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16				4.7	1.5	SKX-8	8	0.79	0.27 - 0.65
SNFXS-M3	M3	0.5		5	6	8	10	12	16	20			5.5	1.65	SKX-10	10	0.83	0.49 - 1.1
SNFXS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		8.4	2.7	SKX-20	20	1.53	1 - 2.5
SNFXS-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30	9.3	2.7	SKX-25	25	1.51	2.2 - 4.8
SNFXS-M6	M6	1					10	12	16	20	25	30	11.3	3.3	SKX-30	30	1.78	3.9 - 7.4

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	
SNFXS-M2	240	280	280	300	360	400					20
SNFXS-M2.5	280	300	320	360	400	420	500				20
SNFXS-M3		220	340	360	380	400	460	500			20
SNFXS-M4			280	360	400	460	500	620	700		20
SNFXS-M5				460	460	460	660	760	920	1,080	20
SNFXS-M6					640	700	920	1,120	1,200	1,480	20

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ
⇒ P.xxxx



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ
⇒ P.xxxx



SKXB ヘキサロビュラショートビット
⇒ P.xxxx



SRD マグネットドライバ
⇒ P.xxxx








● 品番指定  直送  14時当日出荷  NBK ネットショップ

SNFXS-M5-20

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

 バラ売り ⇒ P.xxxx	 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	 ねじカット ⇒ P.xxxx	 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	 脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可