


SNMX-TZB

ヘキサロビュラ穴付きトラス小ねじ

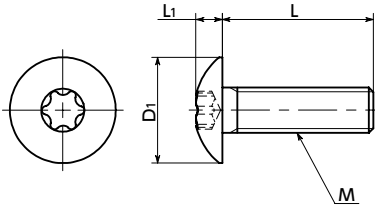

● 材質・仕上げ



	SNMX-TZB
本体	スチール 三価クロメート処理
強度区分	4.8相当

- ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
 - 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- *1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

単位: mm

品番 ◀1	M(並目)		L ◀2								D1	L1	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SNMX-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10						6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	20
SNMX-M4-TZB	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	9.4	2.5	20	1.4 - 3.1	20
SNMX-M5-TZB	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	11.8	3.1	25	2.8 - 5.5	20
SNMX-M6-TZB	M6	1			10	12	16				14	3.7	30	4.6 - 5.6	20

- 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMX-M5-20-TZB



1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱着防止加工 対応不可
--------------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------