

- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。2
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M4	400
M5	400
M6	400
M8	520

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

品番 1	価格(円)	スタイル	A	B	A1	A2	A3	B1	C	C1	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNG-30-30-A	1,100	対称	30	30	18	9	9	18	10.7	10.7	4.3	7.5	4	4.5	20	M4×12
HNG-40-40-A	1,100	対称	40	40	25	12.5	12.5	25	16	16	5.3	9	5	5.5	47	M5×15
HNG-50-50-A	1,330	対称	50	50	30	15	15	30	21	21	6.4	11.5	6	6.5	85	M6×16
HNG-60-60-A	1,750	対称	60	60	36	18	18	36	26	26	8.3	15	8	8.5	173	M8×25
HNG-63-50-A	1,530	非対称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	108	M6×16
HNG-63-50-A	(1,530)	非対称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	108	M6×16
HNG-76-50-A	(1,590)	対称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	120	M6×16
HNG-76-50-A	1,590	対称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	120	M6×16
HNG-90-60-A	(3,220)	非対称	90	60	63	18	45	36	26	56	8.4	15	8	8.5	256	M8×25
HNG-120-60-A	(4,360)	対称	120	60	90	45	45	36	56	56	8.4	15	8	8.5	346	M8×25


● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 材質・仕上げ



	HNG-A
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ピン	SUS303
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

● 強度

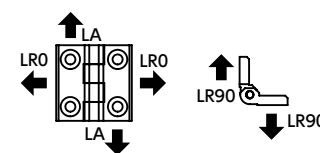

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNG-30-30-A	1200	750	500
HNG-40-40-A	2100	2000	1150
HNG-50-50-A	3500	2450	2100
HNG-60-60-A	6000	4400	3200
HNG-63-50-A	3000	1250	1500
HNG-76-50-A	3000	1250	1300
HNG-90-60-A	4500	1500	1500
HNG-120-60-A	4500	1500	1300

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



● 関連商品

ステンレス製のメタルヒンジ
HNGS-A-NI | HNGS-A-A4 があります。
 → P.xxxx



アルミニウム製のメタルヒンジ
HNGA-A-AL があります。
 → P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

HNG-30-30-A - SG

1 2

HNG-30-30-A - SG - P

1 2 ねじ付属サービス

価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。
 ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に P を追加してください。