


## ● 強度

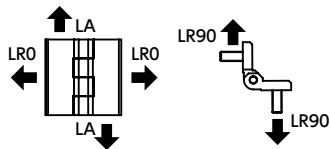

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNG-40-40-C	1700	1850	900
HNG-50-50-C	3550	2000	2050
HNG-60-60-C	4050	2550	3050
HNG-63-50-C	3000	2000	1500
HNG-76-50-C	3000	2000	1200
HNG-90-60-C	4500	1500	2000
HNG-120-60-C	4500	1500	1500

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

品番	価格 (円)	スタイル	単位: mm													質量 (g)
			A	B	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B <sub>1</sub>	M	Lm	C	C <sub>1</sub>	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	
HNG-40-40-C	1,820	対称	40	40	25	12.5	12.5	25	M5	12	16	16	9	5	5.5	59
HNG-50-50-C	2,020	対称	50	50	30	15	15	30	M6	12	21	21	11.5	6	6.5	104
HNG-60-60-C	2,940	対称	60	60	36	18	18	36	M8	14	26	26	15	8	8.5	195
HNG-63-50-C	(2,410)	非対称	63	50	43	15	28	30	M6	12	21	34	11.5	6	6.5	120
HNG-76-50-C	(2,780)	対称	76	50	56	28	28	30	M6	12	34	34	11.5	6	6.5	139
HNG-90-60-C	(3,740)	非対称	90	60	63	18	45	36	M8	14	26	56	15	8	8.5	278
HNG-120-60-C	(4,310)	対称	120	60	90	45	45	36	M8	14	56	56	15	8	8.5	362

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

## ● 関連商品

ステンレス製のメタルヒンジ  
HNGS-C-NI があります。

➔ P.xxxx



- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティな用途に適しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。👉

HNG-C-SG ——— つや消しシルバー

HNG-C-BK ——— つや消し黒

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	HNG-C
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ピン	SUS303
ねじ部	SUS316相当

## ● 品番指定

 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

## HNG-40-40-C-SG

👉

👉

価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。