


- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
- 強度

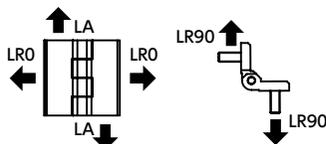

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
<b>HNGS-40-40-C-NI</b>	2300	1000	2000
<b>HNGS-50-50-C-NI</b>	2800	1300	2000
<b>HNGS-60-60-C-NI</b>	4500	1500	3900

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

- 材質・仕上げ



	<b>HNGS-C-NI</b>
本体	SCS13 (SUS304相当) プラスト処理
ピン	SUS316L相当
ねじ部	SUS304相当

単位: mm

品番	A	B	A1	A2	A3	B1	M	Lm	C	C1	H	h1	h2	質量 (g)
<b>HNGS-40-40-C-NI</b>	40	40	25	12.5	12.5	25	M5	11	16	16	9	5	5.5	56
<b>HNGS-50-50-C-NI</b>	50	50	30	15	15	30	M6	13	21	21	11.5	6	6.5	105
<b>HNGS-60-60-C-NI</b>	60	60	36	18	18	36	M8	17	26	26	15	8	8.5	205

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNGS-40-40-C-NI

