


● 調整タイプ取り付け用穴部詳細

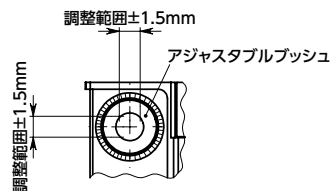

- アジャスタブルブッシュを移動させることで、取り付け穴の位置を上下左右に±1.5mmの範囲で微調整できます。ドアに対してヒンジを真っ直ぐ取り付けることができます。
- カバーつき。ねじ取り付け部を覆い、外観をスタイリッシュにします。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- 3種類の調整タイプが選択できます。

- **HNZ-BJ** ———— 4か所全ての取り付け穴が調整可能
- **HNZ-EJ** ———— 片側2か所の取り付け穴が調整可能
- **HNZ-NJ** ———— 調整機構なし

- 品番の末尾記号により、本体およびカバーの色が選択できます。

末尾記号	本体	カバー
SG	つや消しシルバー	ライトグレー
BK	つや消し黒	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M5	400
M6	400

*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

HNZ-BJ 4か所調整可能 HNZ-EJ 片側調整可能 HNZ-NJ 調整機構なし

単位: mm


品番	価格(円)	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNZ-42-42-BJ	2,360	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	52	M5×20
HNZ-50-50-BJ	2,700	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	92	M6×20
HNZ-60-60-BJ	3,260	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	171	M6×20
HNZ-42-42-EJ	2,250	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	51	M5×20
HNZ-50-50-EJ	2,460	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	91	M6×20
HNZ-60-60-EJ	3,100	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	170	M6×20
HNZ-42-42-NJ	2,020	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	50	M5×20
HNZ-50-50-NJ	2,270	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	90	M6×20
HNZ-60-60-NJ	2,890	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	169	M6×20

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	HNZ
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
カバー	ポリアセタール(各色)
アジャスタブルブッシュ	SUM22L 窒化処理
ピン	SUS303
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

● 強度

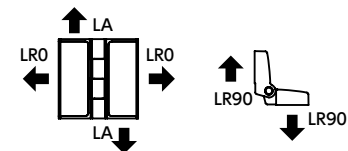

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNZ-42-42-BJ	1500	2100	1050
HNZ-50-50-BJ	1500	2200	1500
HNZ-60-60-BJ	2500	3200	1500
HNZ-42-42-EJ	1000	1500	1200
HNZ-50-50-EJ	1500	1700	1500
HNZ-60-60-EJ	2000	2000	1500
HNZ-42-42-NJ	1250	1350	1500
HNZ-50-50-NJ	1800	1900	2000
HNZ-60-60-NJ	3700	2600	2550

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

HNZ-42-42-BJ-SG

1 2

HNZ-42-42-BJ-SG-P

1 2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。