



USCA-S

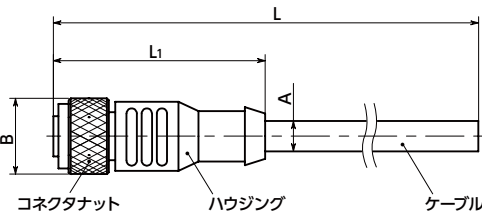

USCA-L

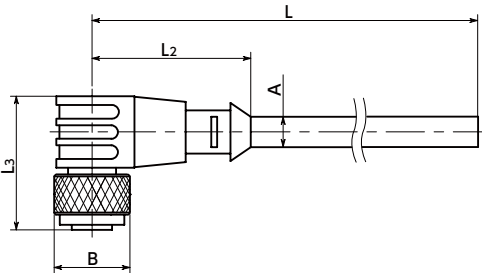

- スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。

● 材質・仕上げ



	USCA
ハウジング	TPU
ケーブル	ポリウレタン(黒)
コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ



USCA-L

USCA-S

●仕様

	USCA-M8-3	USCA-M8-4	USCA-M12-5	USCA-M12-8	USCA-M12-12
コネクタ	M8 Aコード 3極 メス	M8 Aコード 4極 メス	M12 Aコード 5極 メス	M12 Aコード 8極 メス	M12 Aコード 12極 メス
導体断面積	0.25mm ²	0.25mm ²	0.34mm ²	0.25mm ²	0.14mm ²
動作電圧	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 30V	max. 30V
定格電流	4A	4A	4A	2A	1.5A
絶縁抵抗	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上
使用温度範囲	-40℃～90℃	-40℃～90℃	-40℃～90℃	-40℃～90℃	-40℃～90℃
IP保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

●コネクタピン配列

USCA-M8-3



USCA-M8-4

USCA-M12-5

USCA-M12-8

USCA-M12-12

USCA-M12-12

USCA-M12-12

USCA-M12-12

USCA-M12-12

品番	A	B	L (m)	L1	L2	L3	コネクタサイズ	極数	コネクタ形状	質量 (g)
USCA-M8-3-S-2	4	9.6	2	35	—	—	M8×1	3	ストレート	45
USCA-M8-3-S-5	4	9.6	5	35	—	—	M8×1	3	ストレート	105
USCA-M8-4-S-2	4.3	9.6	2	35	—	—	M8×1	4	ストレート	50
USCA-M8-4-S-5	4.3	9.6	5	35	—	—	M8×1	4	ストレート	110
USCA-M12-5-S-5	5	15	5	42	—	—	M12×1	5	ストレート	189
USCA-M12-5-S-10	5	15	10	42	—	—	M12×1	5	ストレート	372
USCA-M12-8-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	8	ストレート	236
USCA-M12-8-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	8	ストレート	429
USCA-M12-8-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	242
USCA-M12-8-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	435
USCA-M12-12-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	12	ストレート	196
USCA-M12-12-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	12	ストレート	389
USCA-M12-12-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	202
USCA-M12-12-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	395

単位: mm

クリーン洗浄・クリーン梱包

レーザ刻印

対応不可

対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USCA-M12-12-S-5

