

- インデックスプランジャの新タイプ。ロック機構つき。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
 - PDX-A PDX-AK** —ノブ操作タイプ
ノブを引き、右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンを引っ込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引きながら、ノブを左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
 - PDX-B PDX-BK** —キー操作タイプ
専用キー **PDX-K** (⇒ P.xxxx) をプランジャ上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引けばピンが引っ込みます。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、キーをわずかに引きながら、左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。また、プラスチック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。

- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。

末尾記号	操作タイプ	ロックナット
A	ノブ操作タイプ	なし*1
AK	ノブ操作タイプ	あり
B	キー操作タイプ	なし*1
BK	キー操作タイプ	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ P.xxxx)

PDX-A ノブ操作タイプ・ロックナットなし **PDX-AK** ノブ操作タイプ・ロックナットつき
PDX-B キー操作タイプ・ロックナットなし **PDX-BK** キー操作タイプ・ロックナットつき

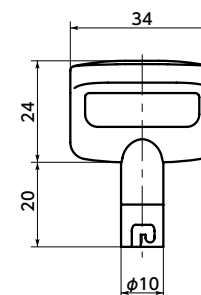
品番	価格(円)	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	D2	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS ⇒ P.xxxx	質量(g)
PDX-6-A	4,230	6	8	M12	1.5	30	16		58	20	6		14			13 / 28	2530	PXCS-12-14-***	42
PDX-8-A	4,020	8	10	M16	1.5	30	18		62	22	6		16			14 / 38	4500	PXCS-16-17-***	65
PDX-6-AK	(4,290)	6	8	M12	1.5	30	16		58	20	6	6	14	18		13 / 28	2530	PXCS-12-14-***	51
PDX-8-AK	(4,140)	8	10	M16	1.5	30	18		62	22	6	8	16	24		14 / 38	4500	PXCS-16-17-***	83
PDX-6-B	(3,600)	6	8	M12	1.5				51	20	6		14		17	13 / 28	2530	PXCS-12-14-***	31
PDX-8-B	(3,520)	8	10	M16	1.5			20	58	22	6		16		17	14 / 38	4500	PXCS-16-17-***	51
PDX-6-BK	(3,660)	6	8	M12	1.5				51	20	6	6	14	18	17	13 / 28	2530	PXCS-12-14-***	42
PDX-8-BK	(3,640)	8	10	M16	1.5			20	58	22	6	8	16	24	17	14 / 38	4500	PXCS-16-17-***	65

- 専用キー **PDX-K** は別売りです。別途注文してください。
- 非在庫品です。実働10日目出荷になります。



● 材質・仕上げ

	PDX-A	PDX-AK	PDX-B	PDX-BK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 三価クロメート処理		S45C 三価クロメート処理
カバーキャップ			ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)

● 専用キー **PDX-K**

品番	価格(円)	質量(g)
PDX-K	(1,630)	12

- 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。

⇒ P.xxxx



通常はピンが本体に内蔵されたタイプのインデックスプランジャ **PDX** があります。

⇒ P.xxxx



- 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

PDX-6-BK

商品記号

専用キー **PDX-K** は別売りです。別途注文してください。
非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金