



PLYS-S-A4

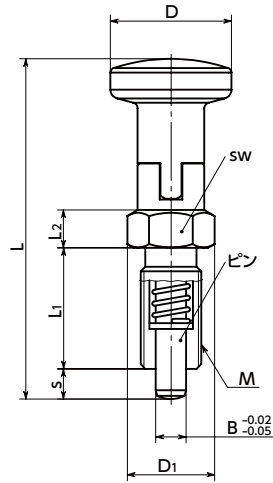

PLYS-SK-A4

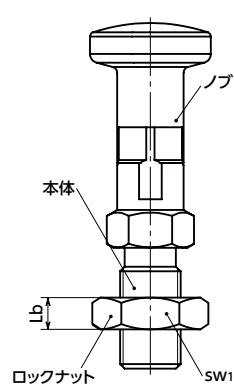

PLYS-SK-A4



## ● 材質・仕上げ



	PLYS-S-A4	PLYS-SK-A4
ノブ	SUS316	SUS316
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316 ニッケルメッキ	SUS316 ニッケルメッキ
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	-	SUS316

- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化（ピン径：φ10・φ12を除く）。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PLYS-S-A4	なし*1
PLYS-SK-A4	あり

\*1：ゆるみ止めサービスをご利用ください。（⇒ P.xxxx）

**PLYS-S-A4** ロックナットなし **PLYS-SK-A4** ロックナットつき

品番	価格(円)	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS ⇒ P.xxxx	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ												
PLYS-4-4-S-A4	7,030	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	-	10	-	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**	22
PLYS-4-6-S-A4	8,180	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	-	10	-	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**	22
PLYS-5-5-S-A4	7,290	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	-	12	-	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**	36
PLYS-5-8-S-A4	8,650	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	-	12	-	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**	21
PLYS-6-6-S-A4	8,340	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	-	14	-	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**	60
PLYS-6-9-S-A4	9,530	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	-	14	-	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**	63
PLYS-8-8-S-A4	9,340	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	-	17	-	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**	117
PLYS-8-12-S-A4	11,100	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	-	17	-	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**	140
PLYS-10-12-S-A4	11,100	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	-	17	-	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**	127
PLYS-12-15-S-A4	13,700	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	-	22	-	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**	230
PLYS-4-4-SK-A4	7,330	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**	22
PLYS-4-6-SK-A4	8,490	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**	25
PLYS-5-5-SK-A4	7,770	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**	42
PLYS-5-8-SK-A4	9,130	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**	26
PLYS-6-6-SK-A4	8,870	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**	68
PLYS-6-9-SK-A4	10,100	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**	49
PLYS-8-8-SK-A4	10,100	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**	140
PLYS-8-12-SK-A4	11,800	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**	159
PLYS-10-12-SK-A4	12,200	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**	145
PLYS-12-15-SK-A4	15,200	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**	263

単位:mm

## ● 関連商品

同形状でスチール製のインデックスプランジャ[PLY]があります。  
⇒ P.xxxx



同形状でSUS303製のインデックスプランジャ[PLYS]があります。  
⇒ P.xxxx



同形状でノブがナイロン製のインデックスプランジャ用カラー[PLYS-A4]があります。  
⇒ P.xxxx



取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー[PXCS]をご使用ください。  
⇒ P.xxxx



## ● 品番指定

直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

## PLYS-8-12-SK-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金