


SUS ステンレス

PNHYS-S

PNHYS-SK

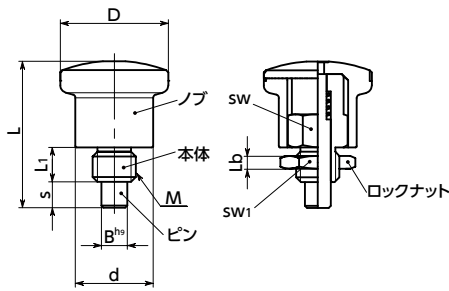

- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- オールステンレス製。
- ピン径はφ4 - φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取り付け後、本体金属部が露出しません。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PNHYS-S	なし*1
PNHYS-SK	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 材質・仕上げ



	PNHYS-S	PNHYS-SK
ノブ	SCS13 (SUS304相当)	SCS13 (SUS304相当)
本体	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		SUS303

PNHYS-S



PNHYS-SK



PNHYS-S ロックナットなし

単位: mm

品番	B	s	M		D	d	L	L1	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PNHYS-4-5-M8-S	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHYS-4-5-M8-1-S	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHYS-5-6-M10-S	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	26
PNHYS-5-6-M10-1-S	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	26
PNHYS-6-6-M10-S	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	27
PNHYS-6-6-M10-1-S	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	27
PNHYS-6-7-M12-S	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	41
PNHYS-6-7-M12-1.5-S	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	41
PNHYS-7-7-M12-S	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	42
PNHYS-7-7-M12-1.5-S	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	42
PNHYS-8-10-M16-S	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	69
PNHYS-8-10-M16-1.5-S	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	70
PNHYS-10-10-M16-S	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	72
PNHYS-10-10-M16-1.5-S	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	73

PNHYS-SK ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M		D	d	L	L1	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PNHYS-4-5-M8-SK	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHYS-4-5-M8-1-SK	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHYS-5-6-M10-SK	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	1820	32
PNHYS-5-6-M10-1-SK	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	1820	32
PNHYS-6-6-M10-SK	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	2620	33
PNHYS-6-6-M10-1-SK	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	2620	33
PNHYS-6-7-M12-SK	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	2620	49
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	2620	49
PNHYS-7-7-M12-SK	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	3570	50
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	3570	50
PNHYS-8-10-M16-SK	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	87
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	88
PNHYS-10-10-M16-SK	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	90
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	101

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PNHYS-5-6-M10-1-SK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金