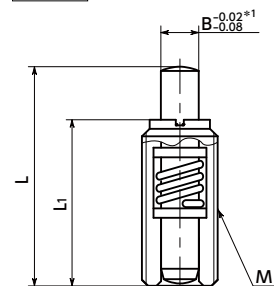
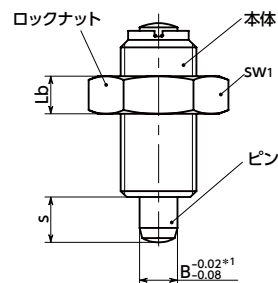


PRX-D
PRXS-DPRX-DK
PRXS-DK

*1: ピンの公差を変更しました。

- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。

- 商品記号で、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PRX-D	スチール製	なし*1
PRX-DK	スチール製	あり
PRXS-D	ステンレス製	なし*1
PRXS-DK	ステンレス製	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。➡ P.xxxx

PRX-D ロックナットなし PRX-DK ロックナットつき


品番 1 スチール製	B	s	M(細目) ねじの呼び		L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
PRX-5-6-D	5	6	M10	1	29	22	—	—	8 / 20	1820	11
PRX-6-7-D	6	7	M12	1.5	35	26	—	—	9 / 28	2620	18
PRX-8-9-D	8	9	M16	1.5	48	34	—	—	12 / 40	4660	43
PRX-10-11-D	10	11	M20	1.5	57	43	—	—	22 / 50	7280	88
PRX-5-6-DK	5	6	M10	1	29	22	5	17	8 / 20	1820	18
PRX-6-7-DK	6	7	M12	1.5	35	26	6	18	9 / 28	2620	32
PRX-8-9-DK	8	9	M16	1.5	48	34	8	24	12 / 40	4660	61
PRX-10-11-DK	10	11	M20	1.5	57	43	10	30	22 / 50	7280	108

単位: mm

- 使用例
カム部品と組み合わせて。

PRX-D

インデックスプランジャ

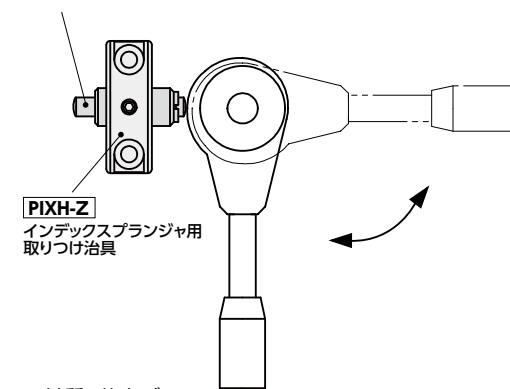

- 材質・仕上げ

	PRX-D	PRX-DK	PRXS-D	PRXS-DK
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
ロックナット	—	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	—	SUS303

RoHS

PRXS-D ロックナットなし PRXS-DK ロックナットつき

品番 1 ステンレス製	B	s	M(細目) ねじの呼び		L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
PRXS-5-6-D	5	6	M10	1	29	22	—	—	7 / 18	1820	11
PRXS-6-7-D	6	7	M12	1.5	35	26	—	—	8 / 21	2620	18
PRXS-8-9-D	8	9	M16	1.5	48	34	—	—	11 / 32	4660	43
PRXS-10-11-D	10	11	M20	1.5	57	43	—	—	18 / 43	7280	88
PRXS-5-6-DK	5	6	M10	1	29	22	5	17	7 / 18	1820	18
PRXS-6-7-DK	6	7	M12	1.5	35	26	6	18	8 / 21	2620	32
PRXS-8-9-DK	8	9	M16	1.5	48	34	8	24	11 / 32	4660	61
PRXS-10-11-DK	10	11	M20	1.5	57	43	10	30	18 / 43	7280	108

単位: mm

- 関連商品

取り付け・取りはずしに使用する専用
レンチ **PRXZ-W** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PRX-8-9-DK

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め ➡ P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 ➡ P.xxxx

対応不可