


PXPS-S-A4 インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

SUS ステンレス

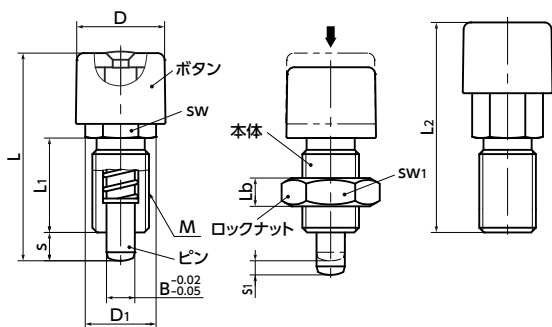

● 材質・仕上げ



	PXPS-S-A4	PXPS-SK-A4
ボタン	SUS316	SUS316
本体	SUS316	SUS316
ピン	SUS316	SUS316
スプリング	SUS316Ti	SUS316Ti
ロックナット	—	SUS316

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に内蔵されます。
- 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PXPS-S-A4	なし*1
PXPS-SK-A4	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。


PXPS-S-A4 ロックナットなし PXPS-SK-A4 ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	s1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
PXPS-6-S-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	—	13	—	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-***	43
PXPS-8-S-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	—	17	—	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-***	100
PXPS-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	19	15	44	20	44.5	6	13	18	3	8.5 / 25	2620	PXCS-12-14-***	53
PXPS-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	25	19	54	26	54.5	8	17	24	3	18 / 44	4660	PXCS-16-17-***	120

● 操作方法

- ① ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$ (mm) 飛び出します。 ② ボタンを離すとピンは本体に内蔵されます。 ③ 再度ボタンを押すと、ピンは $s+s_1$ (mm) 飛び出します。 ④ ボタンを離すとピンが s (mm) 飛び出した状態でロックできます。

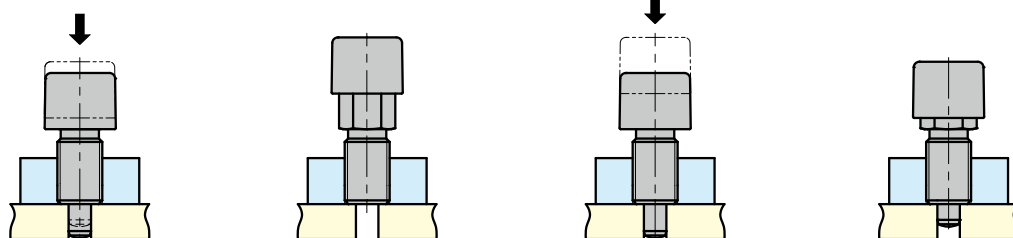

● 関連商品

インデックスプランジャ用カラー

PXCS があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXPS-6-SK-A4

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金

レーザ刻印

対応可・別料金