


PIC-A インデックスプランジャ用ブシュ - テーパー穴タイプ

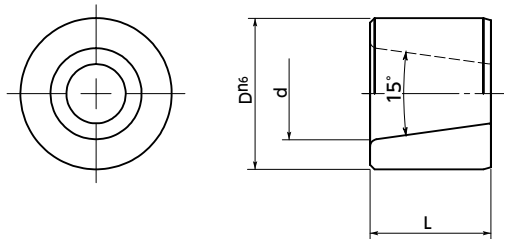

- テーパーピンタイプのインデックスプランジャ **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) 用ブシュ。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH7です。

● 材質・仕上げ




PIC-A	
本体	SUM22L相当 (硬度60 - 64HRC)

単位: mm

品番 1	D	d	L	適用インデックスプランジャ		質量 (g)
				PPCX	PPCY	
PIC-6-8-A	10	6	8	PPCX-6-***	PPCY-6-***	4
PIC-8-10-A	12	8	10	PPCX-8-***	PPCY-8-***	7
PIC-10-12-A	15	10	12	PPCX-10-***	PPCY-10-***	12

● 使用例

テーパーピンタイプのインデックスプランジャ **PPCX** (⇒ P.xxxx) **PPCY** (⇒ P.xxxx) と位置決めピン用ブシュ **PJA** (⇒ P.xxxx) を組み合わせて。

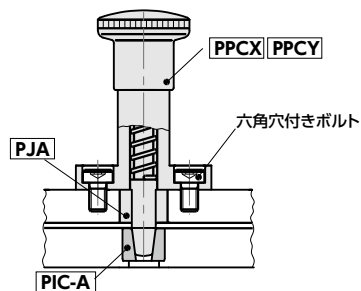

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIC-6-8-A



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

対応不可

🌀 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

対応不可

🔪 レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

対応不可