

- インデックスプランジャ用取り付け治具。 **PXV-W** **PXV-Z** (→ P.xxxx) **PIXH-Z** (→ P.xxxx)と組み合わせることで、ピン側のブッシュとして使用できます。


- 材質・仕上げ RoHS2適合

	<b>PIXB</b>
本体	スチール 窒化処理

単位: mm

品番	価格(円)	M(細目)		D	d	L	L <sub>1</sub>	L <sub>m</sub>	sw	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
<b>PIXB-M12-1.5-4</b>	770	M12	1.5	12.1	4.2	12	15	9	13	11
<b>PIXB-M12-1.5-5</b>	770	M12	1.5	12.1	5.2	12	15	9	13	10
<b>PIXB-M12-1.5-6</b>	770	M12	1.5	12.1	6.2	12	15	9	13	9
<b>PIXB-M16-1.5-8</b>	880	M16	1.5	16.1	8.2	14	17	11	17	18
<b>PIXB-M16-1.5-10</b>	880	M16	1.5	16.1	10.2	14	17	11	17	14
<b>PIXB-M16-1.5-12</b>	880	M16	1.5	16.1	12.2	14	17	11	17	9

● 使用例

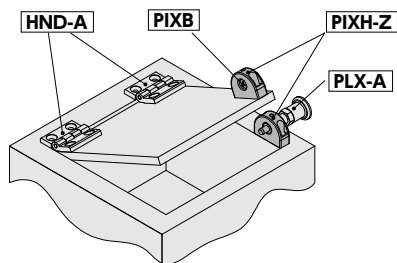

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**PIXB-M12-1.5-4**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応不可