

- インデックスプランジャ用取り付け治具。
- 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 取り付け面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
- ねじ穴は並目と細目の2種類から選択できます。
- 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきガラスクリュー **SGP-BR**)が付属しています。
- 材質・仕上げ




	PIXH-Z
本体	亜鉛ダイカスト 静电塗装(黒)

単位: mm

品番	M		M ₁ (並目)		F	H	R	Lr	E	h ₁	t	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ								
PIXH-35-M8-Z	M8	1.25 並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	40
PIXH-35-M8-1-Z	M8	1 細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	41
PIXH-35-M10-Z	M10	1.5 並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	38
PIXH-35-M10-1-Z	M10	1 細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	39
PIXH-35-M12-Z	M12	1.75 並目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	36
PIXH-35-M12-1.5-Z	M12	1.5 細目	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	37
PIXH-47-M16-Z	M16	2 並目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	76
PIXH-47-M16-1.5-Z	M16	1.5 細目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	77
PIXH-47-M20-1.5-Z	M20	1.5 細目	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	68

● 使用例

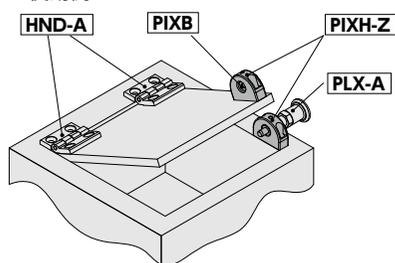

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIXH-35-M8-1-Z



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可