


PXV-W/PXV-Z インデックスプランジャ用取り付け治具




WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

PXV-W

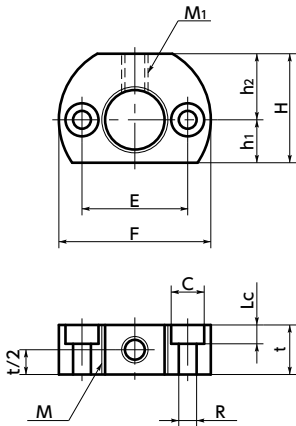

PXV-Z

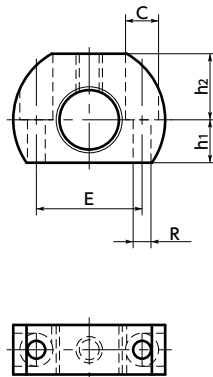

PXV-W



PXVS-Z



PXV-Z



PXVS-W



- インデックスプランジャ**PXV**シリーズ(➡ P.1218 - 1225)と組み合わせてご使用ください。
- 全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
- 商品記号により、取り付けタイプを選択できます。❶
PXV-W **PXVS-W** —正面から取り付け
PXV-Z **PXVS-Z** —上面から取り付け

● 材質・仕上げ



	PXV-W / PXV-Z	PXVS-W / PXVS-Z
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303


PXV-W **PXVS-W** 正面から取り付け **PXV-Z** **PXVS-Z** 上面から取り付け

単位: mm

品番 ❶ スチール製	価格(円)	品番 ❶ ステンレス製	価格(円)	M(細目)		M1(並目)		F	Lc	H	C	R	E	h1	h2	t	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ										
PXV-W-M12	3,080	PXVS-W-M12	(3,920)	M12	1.5	M5	0.8	32	4.5	22	7.6	4.5	21	9	13	12	44
PXV-W-M16	3,120	PXVS-W-M16	(4,690)	M16	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	122
PXV-W-M20	3,180	PXVS-W-M20	4,690	M20	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	95
PXV-Z-M12	3,650	PXVS-Z-M12	(4,850)	M12	1.5	M5	0.8	32		22	7.6	4.5	21	9	13	12	37
PXV-Z-M16	3,820	PXVS-Z-M16	(6,320)	M16	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	107
PXV-Z-M20	3,860	PXVS-Z-M20	(6,320)	M20	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	94

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

● 使用例

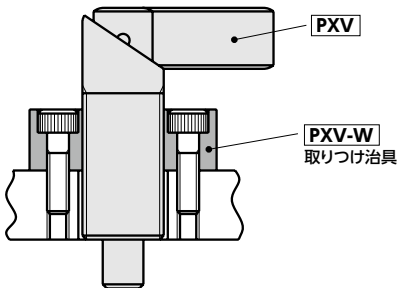

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

PXV-W-M12

商品記号

❶ ❷

価格が()の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1640
ステンレス製のみ対応可・別料金

ゆるみ止め ➡ P.1645
対応不可

レーザ刻印 ➡ P.1656
ステンレス製のみ対応可・別料金