


USCA-S

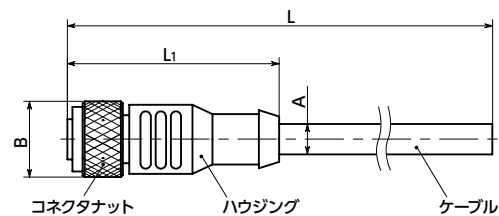


- スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。

● 材質・仕上げ



	USCA
ハウジング	TPU
ケーブル	ポリウレタン(黒)
コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ

USCA-L

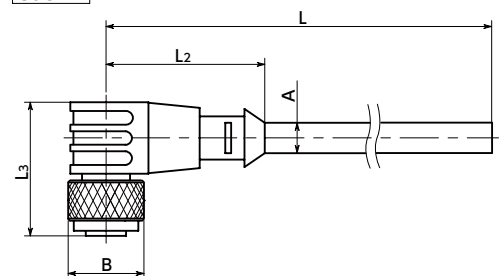

単位: mm


品番	A	B	L(m)	L1	L2	L3	コネクタサイズ	極数	コネクタ形状	質量(g)
USCA-M8-3-S-2	4	9.6	2	35	-	-	M8×1	3	ストレート	45
USCA-M8-3-S-5	4	9.6	5	35	-	-	M8×1	3	ストレート	105
USCA-M8-4-S-2	4.3	9.6	2	35	-	-	M8×1	4	ストレート	50
USCA-M8-4-S-5	4.3	9.6	5	35	-	-	M8×1	4	ストレート	110
USCA-M12-4-S-5	6	15	5	42	-	-	M12×1	4	ストレート	160
USCA-M12-4-S-10	6	15	10	42	-	-	M12×1	4	ストレート	300
USCA-M12-5-S-5	5	15	5	42	-	-	M12×1	5	ストレート	189
USCA-M12-5-S-10	5	15	10	42	-	-	M12×1	5	ストレート	372
USCA-M12-8-S-5	6	15	5	42	-	-	M12×1	8	ストレート	236
USCA-M12-8-S-10	6	15	10	42	-	-	M12×1	8	ストレート	429
USCA-M12-8-L-5	6	15	5	-	31.5	26.5	M12×1	8	L型	242
USCA-M12-8-L-10	6	15	10	-	31.5	26.5	M12×1	8	L型	435
USCA-M12-12-S-5	6	15	5	42	-	-	M12×1	12	ストレート	196
USCA-M12-12-S-10	6	15	10	42	-	-	M12×1	12	ストレート	389
USCA-M12-12-L-5	6	15	5	-	31.5	26.5	M12×1	12	L型	202
USCA-M12-12-L-10	6	15	10	-	31.5	26.5	M12×1	12	L型	395



● 仕様

	USCA-M8-3	USCA-M8-4	USCA-M12-4	USCA-M12-5	USCA-M12-8	USCA-M12-12
コネクタ	M8 Aコード 3極 メス	M8 Aコード 4極 メス	M12 Aコード 4極 メス	M12 Aコード 5極 メス	M12 Aコード 8極 メス	M12 Aコード 12極 メス
導体断面積	0.25mm ²	0.25mm ²	0.34mm ²	0.34mm ²	0.25mm ²	0.14mm ²
動作電圧	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 30V	max. 30V
定格電流	4A	4A	4A	4A	2A	1.5A
絶縁抵抗	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上	10 ⁸ Ω以上
使用温度範囲	-40℃~90℃	-40℃~90℃	-40℃~90℃	-40℃~90℃	-40℃~90℃	-40℃~90℃
IP保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

● コネクタピン配列

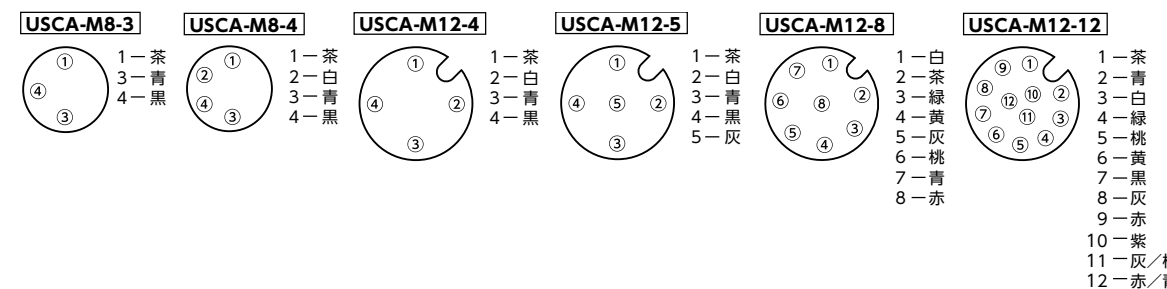

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USCA-M12-12-S-5



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------