



A-3 JIS Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

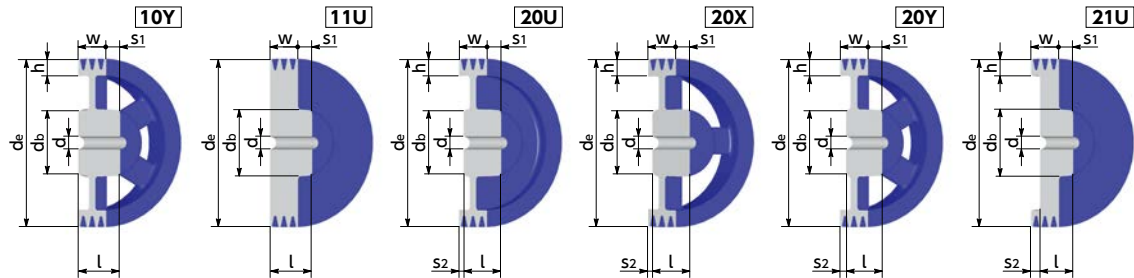

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db	l	s1	s2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
63-A-3	1,870	63	72	28	-	11U	50	65	15	-	50	-	0.000626	1.31
67-A-3	1,830	67	76	28	-	11U	50	65	15	-	50	-	0.000777	1.45
71-A-3	1,910	71	80	28	-	21U	50	32	15	33	50	16	0.000828	1.16
75-A-3	1,830	75	84	32	-	21U	56	32	15	33	50	17	0.00106	1.34
80-A-3	2,040	80	89	32	-	21U	56	32	15	33	50	17	0.00131	1.46
83-A-3	2,290	83	92	32	-	21U	56	32	15	33	50	16	0.00144	1.49
85-A-3	2,220	85	94	32	-	21U	56	32	15	33	50	17	0.0016	1.58
90-A-3	2,310	90	99	32	-	21U	56	32	15	33	50	17	0.00195	1.71
93-A-3	2,480	93	102	32	-	21U	56	32	15	33	50	16	0.00211	1.73
95-A-3	2,520	95	104	32	-	21U	56	32	15	33	50	17	0.00234	1.84
98-A-3	2,790	98	107	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	16	0.00266	2.04
100-A-3	2,900	100	109	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	17	0.00293	2.15
103-A-3	2,970	103	112	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	15.5	0.00312	2.16
106-A-3	2,950	106	115	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	17	0.0036	2.34
109-A-3	3,180	109	118	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	15.5	0.0038	2.35
112-A-3	3,220	112	121	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	17	0.00436	2.54
118-A-3	3,340	118	127	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	17	0.00525	2.74
125-A-3	3,700	125	134	35.5	-	21U	63	35	15	30	50	17	0.00644	2.99
132-A-3	4,260	132	141	40	-	21U	71	40	15	25	50	17	0.00844	3.69
140-A-3	4,370	140	149	40	-	21U	71	40	15	25	50	17	0.0105	4.06
150-A-3	4,590	150	159	40	-	21U	71	40	15	25	50	17	0.0135	4.54
160-A-3N	4,920	160	169	40	-	20U	71	50	15	15	50	17	0.0132	3.95
160-A-3F	4,780	160	169	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.013	3.65
170-A-3N	5,260	170	179	40	-	20X	71	50	15	15	50	17	0.015	3.9
170-A-3F	5,160	170	179	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.0148	3.6
180-A-3N	5,610	180	189	40	-	20X	71	50	15	15	50	17	0.0179	4.09
180-A-3F	5,360	180	189	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.0177	3.79
190-A-3N	5,940	190	199	40	-	20X	71	50	15	15	50	17	0.0212	4.26
190-A-3F	5,520	190	199	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.021	3.97

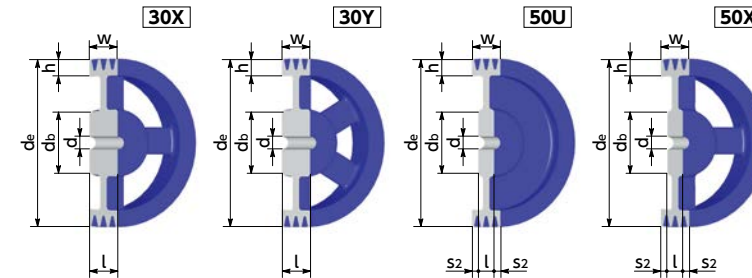

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db	l	s1	s2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
200-A-3N	6,180	200	209	40	-	20X	71	50	15	15	50	17	0.0248	4.46
200-A-3F	5,900	200	209	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.0247	4.16
212-A-3N	6,810	212	221	40	-	20X	71	50	15	15	50	17	0.0301	4.75
212-A-3F	6,620	212	221	40	-	50X	71	40	-	5	50	17	0.0299	4.45
224-A-3N	7,130	224	233	45	-	20X	83	50	15	15	50	17	0.0366	5.48
224-A-3F	6,940	224	233	45	-	50X	83	45	-	2.5	50	17	0.0364	5.28
236-A-3N	7,840	236	245	45	-	20X	83	50	15	15	50	17	0.0434	5.79
236-A-3F	7,680	236	245	45	-	50X	83	45	-	2.5	50	17	0.0432	5.59
250-A-3N	8,230	250	259	45	-	20X	83	50	15	15	50	17	0.0519	6.09
250-A-3F	7,930	250	259	45	-	50X	83	45	-	2.5	50	17	0.0517	5.88
280-A-3N	8,800	280	289	45	-	20X	83	50	15	15	50	17	0.0747	6.83
280-A-3F	8,800	280	289	45	-	50X	83	45	-	2.5	50	17	0.0745	6.62
300-A-3N	10,100	300	309	45	-	20X	83	50	15	15	50	17	0.0925	7.24
300-A-3F	9,830	300	309	45	-	50X	83	45	-	2.5	50	17	0.0923	7.04
315-A-3N	13,200	315	324	50	-	20X	90	56	15	9	50	17.5	0.114	8.51
315-A-3F	13,200	315	324	50	-	30X	90	50	-	-	50	17.5	0.114	8.23
355-A-3N	14,800	355	364	50	-	20X	90	56	15	9	50	17.5	0.165	9.4
355-A-3F	14,500	355	364	50	-	30X	90	50	-	-	50	17.5	0.164	9.12
400-A-3N	15,600	400	409	50	-	20Y	90	56	15	9	50	17.5	0.247	11
400-A-3F	16,600	400	409	50	-	30Y	90	50	-	-	50	17.5	0.247	10.7
450-A-3N	20,400	450	459	50	-	20Y	90	56	15	9	50	17.5	0.355	12.3
450-A-3F	22,400	450	459	50	-	30Y	90	50	-	-	50	17.5	0.355	12
500-A-3	26,900	500	509	56	-	10Y	100	63	13	-	50	17.5	0.503	14.9
560-A-3	32,100	560	569	56	-	10Y	100	63	13	-	50	17.5	0.713	16.4
600-A-3	34,100	600	609	56	-	10Y	100	63	13	-	50	17.5	0.881	17.4
630-A-3	35,700	630	639	56	-	10Y	100	63	13	-	50	17.5	1.06	19.4
710-A-3	44,000	710	719	56	-	10Y	100	63	13	-	50	17.5	1.56	22.3

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。

➔ P.xxxx



● 品番指定

🚚 直送

🕒 14時当日出荷

🌐 NBK ネットショップ

200-A-3

➔

🔍 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➔ P.xxxx

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

➔ P.xxxx

