


# B-5 JIS Vプーリー - B・BX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

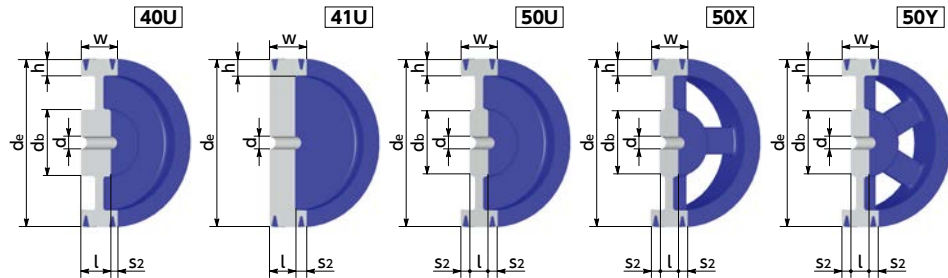

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h <sub>0</sub> <sup>+2</sup>		
100-B-5	5,790	100	111	45	-	41U	-	56	-	45	101	20.5	0.0057	4.08
106-B-5	6,360	106	117	45	-	41U	-	56	-	45	101	20.5	0.00711	4.54
112-B-5	7,170	112	123	50	-	41U	-	56	-	45	101	20.5	0.00877	5.03
118-B-5	7,580	118	129	50	-	41U	-	56	-	45	101	20.5	0.0107	5.54
125-B-5	8,200	125	136	56	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.0134	6.21
132-B-5	8,630	132	143	56	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.0166	6.87
135-B-5	9,880	135	146	56	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.018	7.16
140-B-5	10,100	140	151	63	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.0207	7.67
145-B-5	10,900	145	156	63	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.0237	8.18
150-B-5	11,000	150	161	71	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.027	8.72
155-B-5	13,400	155	166	71	-	41U	-	56	-	45	101	21	0.0306	9.27
160-B-5	13,500	160	171	71	-	41U	-	63	-	38	101	21	0.036	10.5
165-B-5	13,600	165	176	71	-	41U	-	63	-	38	101	21	0.0407	11.2
170-B-5	13,900	170	181	80	-	41U	-	63	-	38	101	21	0.0457	11.8
180-B-5	14,200	180	191	50	-	50U	90	63	-	19	101	21	0.0397	8.64
180-B-5F	14,000	180	191	50	-	40U	90	63	-	38	101	21	0.0397	8.64
190-B-5	13,800	190	201	50	-	50U	90	63	-	19	101	21	0.0471	9.09
200-B-5	15,200	200	211	60	-	50U	100	71	-	15	101	21.5	0.0588	10.8
212-B-5	15,800	212	223	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.069	11.1
224-B-5	16,300	224	235	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.0817	11.6
236-B-5	17,000	236	247	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.0959	12.1
250-B-5	17,200	250	261	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.114	12.7
280-B-5	20,700	280	291	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.164	14.1

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h <sub>0</sub> <sup>+2</sup>		
300-B-5	21,300	300	311	60	-	50X	100	71	-	15	101	21.5	0.204	15.1
315-B-5	25,200	315	326	63	32	50X	112	71	-	15	101	21.5	0.241	16.7
355-B-5	27,600	355	366	63	32	50Y	112	71	-	15	101	21.5	0.357	19.2
375-B-5	28,100	375	386	63	32	50Y	116	71	-	15	101	21.5	0.425	20.4
400-B-5	29,500	400	411	63	32	50Y	116	71	-	15	101	21.5	0.52	21.7
450-B-5	36,100	450	461	63	34	50Y	116	71	-	15	101	21.5	0.749	24.1
500-B-5	44,700	500	511	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	1.09	29.2
560-B-5	51,600	560	571	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	1.56	32.9
600-B-5	53,500	600	611	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	1.93	35
630-B-5	58,300	630	641	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	2.24	36.5
710-B-5	(80,100)	710	721	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	3.25	41.2
750-B-5	(105,000)	750	761	71	38	50Y	125	80	-	10.5	101	22	3.85	43.3
800-B-5	(114,000)	800	811	80	42	50Y	140	90	-	5.5	101	22	4.78	49.9
850-B-5	(130,000)	850	861	80	42	50Y	140	90	-	5.5	101	22	5.75	52.7
900-B-5	(140,000)	900	911	80	42	50Y	140	90	-	5.5	101	22	6.98	57.2
950-B-5	(152,000)	950	961	80	42	50Y	140	90	-	5.5	101	22	8.24	60.1
1000-B-5	(170,000)	1000	1011	80	42	50Y	140	90	-	5.5	101	22	9.63	63

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

## 追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。

➔ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➔ P.xxxx

対応可・別料金

## ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

## 500-B-5



価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

➔ P.xxxx

