

ECK + ECK-IP




- アルミコントロールノブ **ECK** (→ P.736)・プレスフィットプランジャ用受け穴 **PPR** (→ P.1253)と組み合わせてご使用ください。
- プレート上に配置されたプレスフィットプランジャ用の受け穴により、30°の角度で12分割の割り出しができます。
- 分割数の変更や目盛り・シンボルマークの刻印などをご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	ECK-IP
本体	SUS303

単位: mm

品番	価格(円)	D	C	P	B	質量(g)
ECK-34-R6-IP12	1,490	52	6.4	20	42	48
ECK-34-R8-IP12	1,490	52	8.4	20	42	47
ECK-42-R8-IP12	1,570	60	8.4	30	50	64
ECK-42-R10-IP12	1,570	60	10.5	30	50	63

● 使用例

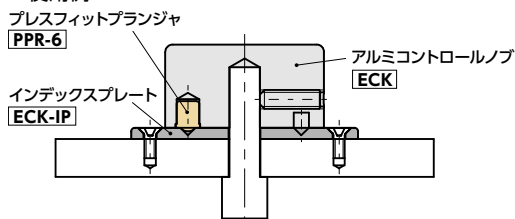

● 適用アルミコントロールノブ・適用プレスフィットプランジャ

インデックスプレート品番	適用アルミコントロールノブ品番	適用プレスフィットプランジャ品番
	ECK → P.xxxx	PPR → P.xxxx
ECK-34-R6-IP12	ECK-34-R6	PPR-6
ECK-34-R8-IP12	ECK-34-R8	PPR-6
ECK-42-R8-IP12	ECK-42-R8	PPR-6
ECK-42-R10-IP12	ECK-42-R10	PPR-6

- アルミコントロールノブ **ECK**・プレスフィットプランジャ **PPR** の詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

6°の角度で割り出しが可能なインデックスメカニズム **LXY-A** **LXYS-A** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

[直送](#) [14時当日出荷](#) [WEB NBK ネットショップ](#)
ECK-34-R6-IP12

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじ組み合わせ → P.1648	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	レーザー刻印 → P.1656
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金