




- リーマ穴加工済み (許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
 末尾記号 **A**—指針つき
 末尾記号 **B**—無地
 末尾記号 **S**—スケールつき
- 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
- また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

● 材質・仕上げ

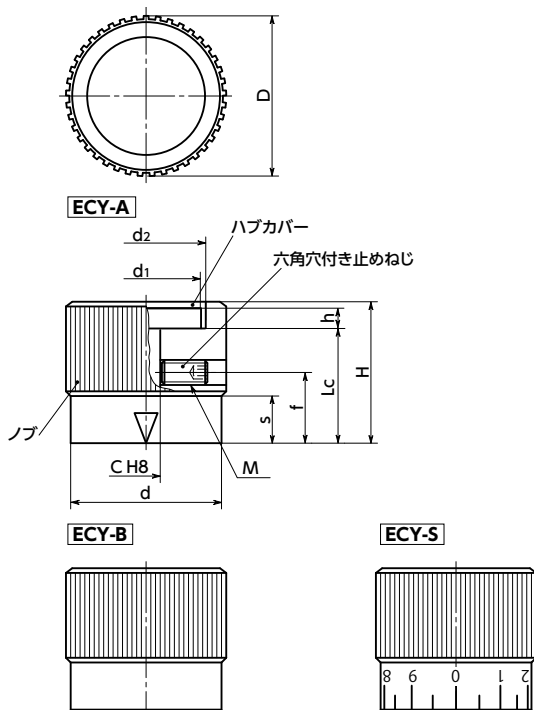

	ECY
ノブ	アルミニウム合金 黒アルマイト処理
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)
六角穴付き止めねじ (DIN 916)	ステンレス

ECY-A 指針つき ECY-B 無地 ECY-S スケールつき

単位: mm

品番	D	C	d	d1	d2	H	h	s	Lc	f	M(並目)		質量 (g)
											ねじの呼び	ピッチ	
ECY-22-R5-A	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-A	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-A	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-A	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-A	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-A	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-22-R5-B	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-B	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-B	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-B	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-B	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-B	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-22-R5-S	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-S	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-S	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-S	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-S	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-S	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105

● 六角穴付き止めねじが付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ECY-22-R5-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじ組み合わせ → P.1648	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	レーザ刻印 → P.1656
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金