




● 材質・仕上げ

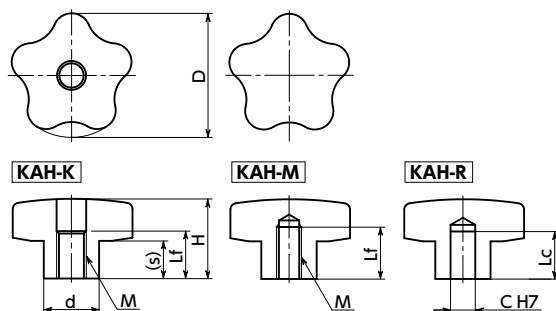

	KAH
本体	アルミニウム合金 研磨

- 軽量なアルミニウム合金製のノブ。
- 表面は研磨仕上げ。
- 商品記号により、タイプが選択できます。

KAH-K —めねじ・貫通穴

KAH-M —めねじ

KAH-R —リーマ穴

KAH-K めねじ・貫通穴

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-K8	40	M8	1.25	13	25	12.5	14	26
KAH-50-K10	50	M10	1.5	16	32.5	16	18.5	50
KAH-60-K12	60	M12	1.75	20	40	20	20.5	87
KAH-70-K16	70	M16	2	20	46	23	25.5	140

KAH-M めねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-M6	40	M6	1	15	25	12.5	14	32
KAH-40-M8	40	M8	1.25	15	25	12.5	14	28
KAH-50-M8	50	M8	1.25	18	32.5	16	18.5	64
KAH-50-M10	50	M10	1.5	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-M10	60	M10	1.5	22	40	20	20.5	100
KAH-60-M12	60	M12	1.75	22	40	20	20.5	92
KAH-70-M12	70	M12	1.75	28	46	23	25.5	153
KAH-70-M16	70	M16	2	28	46	23	25.5	150

KAH-R リーマ穴

単位: mm

品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KAH-40-R8	40	8	15	25	12.5	14	28
KAH-50-R10	50	10	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-R12	60	12	22	40	20	20.5	92
KAH-70-R16	70	16	28	46	23	25.5	150

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAH-40-R8

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------------------