



**KBA-BK**

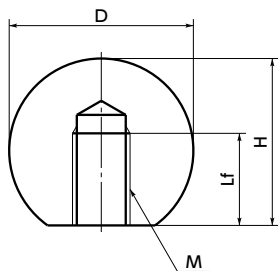

**KBC-BK**

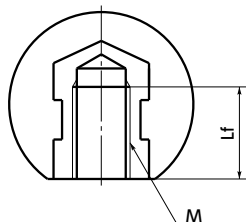

- 美しいつや消し黒。高い品質感。
  - 商品記号によりタイプが選択できます。◀1
- KBA** ——— インサートなし  
**KBC** ——— インサートつき

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KBA	KBC
ボール	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部		SUM22L 三価クロメート処理

**KBA** インサートなし **KBC** インサートつき

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目)		Lf min.	H	質量(g)
			ねじの呼び ◀3	ピッチ			
<b>KBA-16-M4-BK</b>	100	16	M4	0.7	7	15	6
<b>KBA-20-M5-BK</b>	100	20	M5	0.8	9	18	10
<b>KBA-25-M6-BK</b>	120	25	M6	1	11	22.5	15
<b>KBA-32-M8-BK</b>	160	32	M8	1.25	14.5	29	25
<b>KBA-40-M10-BK</b>	320	40	M10	1.5	18	37	40
<b>KBA-40-M12-BK</b>	360	40	M12	1.75	18	37	39
<b>KBC-20-M5-BK</b>	190	20	M5	0.8	7.5	18	10
<b>KBC-25-M6-BK</b>	210	25	M6	1	9	22.5	15
<b>KBC-32-M8-BK</b>	290	32	M8	1.25	12	29	25

- 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**KBA-16-M4-BK**  
 ◀1 ◀2 ◀3 つや消し黒

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🛑 ゆるみ止め → P.xxxx	✂️ レーザ刻印 → P.xxxx
インサートなしのみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金