
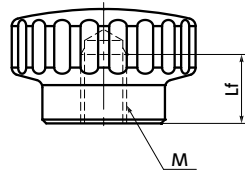


KDHMS  
KDHMS-HP

KDHFS  
KDHFS-HP

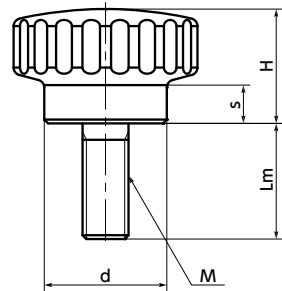

- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 商品記号によりタイプ・表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
KDHMS	おねじ	ショットブラスト
KDHMS-HP	おねじ	研磨
KDHFS	めねじ	ショットブラスト
KDHFS-HP	めねじ	研磨

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KDHMS / KDHFS	KDHMS-HP / KDHFS-HP
本体	SUS304 ショットブラスト	SUS304 研磨



### 寸法

KDHMS おねじ：ショットブラスト KDHMS-HP おねじ：研磨

単位：mm

品番	D <sup>②</sup>	M(並目)		H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び <sup>③</sup>	ピッチ				
KDHMS-20-M5	20	M5	0.8	13	4.5	14	26 - 28
KDHMS-24-M6	24	M6	1	15	4.5	16	42 - 46
KDHMS-28-M8	28	M8	1.25	17	4.5	18	67 - 72
KDHMS-20-M5-HP	20	M5	0.8	13	4.5	14	26 - 28
KDHMS-24-M6-HP	24	M6	1	15	4.5	16	42 - 46
KDHMS-28-M8-HP	28	M8	1.25	17	4.5	18	67 - 72

KDHFS めねじ：ショットブラスト KDHFS-HP めねじ：研磨

単位：mm

品番	D <sup>②</sup>	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び <sup>③</sup>	ピッチ					
KDHFS-20-M5	20	M5	0.8	8	13	4.5	14	24
KDHFS-24-M6	24	M6	1	9	15	4.5	16	38
KDHFS-28-M8	28	M8	1.25	10	17	4.5	18	58
KDHFS-20-M5-HP	20	M5	0.8	8	13	4.5	14	24
KDHFS-24-M6-HP	24	M6	1	9	15	4.5	16	38
KDHFS-28-M8-HP	28	M8	1.25	10	17	4.5	18	58

### 価格

KDHMS KDHFS ショットブラスト KDHMS-HP KDHFS-HP 研磨

単位：円

品番 おねじ	価格(円)					品番 めねじ	価格(円)
	Lm (mm) <sup>④</sup>						
	10	16	20	25	30		
KDHMS-20-M5	1,390	1,530				KDHFS-20-M5	1,170
KDHMS-24-M6		1,790	1,950	2,150		KDHFS-24-M6	1,380
KDHMS-28-M8		2,230	2,470		2,880	KDHFS-28-M8	1,740
KDHMS-20-M5-HP	2,980	3,150				KDHFS-20-M5-HP	2,720
KDHMS-24-M6-HP		3,390	3,550	3,760		KDHFS-24-M6-HP	2,980
KDHMS-28-M8-HP		3,840	4,120		4,620	KDHFS-28-M8-HP	3,260

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
🔧 ねじ組み合わせ → P. xxxx
🔪 ねじカット → P. xxxx
🛑 ゆるみ止め → P. xxxx
🔗 レーザ刻印 → P. xxxx

対応可・別料金
めねじのみ対応可・別料金
おねじのみ対応可・別料金
おねじのみ対応可・別料金
対応可・別料金

- 品番指定 直送 🕒 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

### KDHMS-20-M5-16-HP



おねじタイプは <sup>④</sup> ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。