



**KGWF-M**

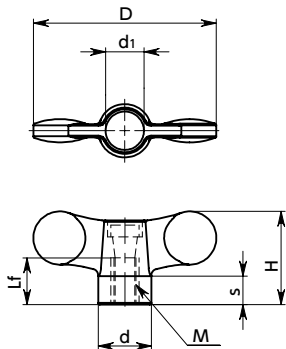

**KGWF-K**

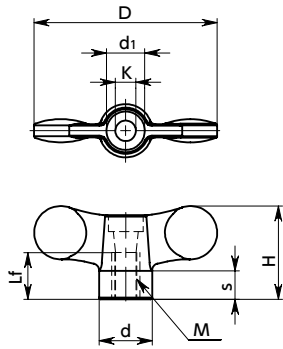

**KGWF-M-YW**



**KGWF-M-BK**

**KGWF-K**

- 力のかかりやすい形状です。
- 商品記号により、キャップの有無が選択できます。  
**KGWF-M** ————— キャップつき  
**KGWF-K** ————— キャップなし
- キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 <b>②</b>	キャップの色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>SG</b>	つや消しシルバー
<b>RD</b>	つや消しレッド
<b>OR</b>	つや消しオレンジ
<b>BL</b>	つや消しブルー
<b>YW</b>	つや消しイエロー

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KGWF-M	KGWF-K
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
キャップ	ナイロン6(各色)	
ねじ部	黄銅	黄銅

**KGWF-M** キャップつき

単位: mm

品番 <b>①</b>	価格(円)	D	M(並目)		Lf	H	s	d1	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ						
<b>KGWF-55-M6</b>	380	55	M6	1	18	28	8	11	16	15
<b>KGWF-55-M8</b>	380	55	M8	1.25	18	28	8	11	16	16
<b>KGWF-70-M8</b>	470	70	M8	1.25	18	36	10	11	20	24
<b>KGWF-70-M10</b>	470	70	M10	1.5	18	36	10	11	20	25

**KGWF-K** キャップなし

単位: mm

品番 <b>①</b>	価格(円)	D	K	M(並目)		Lf	H	s	d1	d	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ						
<b>KGWF-55-K6</b>	330	55	8	M6	1	18	28	8	11	16	14
<b>KGWF-55-K8</b>	330	55	10	M8	1.25	18	28	8	11	16	15
<b>KGWF-70-K8</b>	400	70	10	M8	1.25	18	36	10	11	20	23
<b>KGWF-70-K10</b>	400	70	11	M10	1.5	18	36	10	11	20	24

● 関連商品

同形状でおねじタイプの **KGWM**

**KGWMS** があります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**KGWF-55-M6-RD**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
キャップなしのみ対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金