


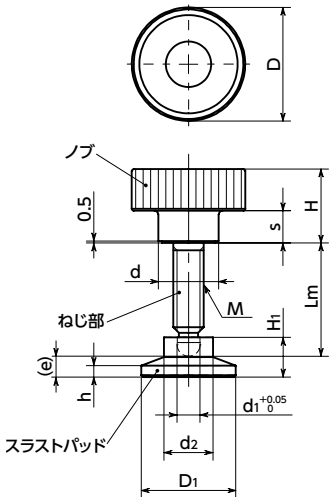

● 材質・仕上げ

	KIGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6 (黒)	ナイロン6 (黒)
ねじ部	SUS303	SUS303
スラストパッド	ポリアセタール (つや消し黒)	SUS303
Oリング	-	フッ素ゴム



- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスチックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ノブとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。ノブのねじ部をスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

寸法

単位：mm

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D	M(並目)		D1	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ										
KIGMS-24-M6-SBP15		24	M6	1	15	16.5	7	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5	10 - 16
KIGMS-24-M6-SBP18		24	M6	1	18	16.5	7	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5	11 - 17
KIGMS-24-M6-SBP21	KIGMS-24-M6-SBPS21	24	M6	1	21	16.5	7	14	10	3	6	12.8	4.5	12 - 18
KIGMS-24-M6-SBP25	KIGMS-24-M6-SBPS25	24	M6	1	25	16.5	7	14	10.5	3	6.5	13	4.5	14 - 20
KIGMS-24-M6-SBP32	KIGMS-24-M6-SBPS32	24	M6	1	32	16.5	7	14	11	3	7	14	4.5	16 - 22
KIGMS-30-M8-SBP15		30	M8	1.25	15	19.5	8.5	16	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1	19 - 25
KIGMS-30-M8-SBP18		30	M8	1.25	18	19.5	8.5	16	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1	20 - 26
KIGMS-30-M8-SBP21	KIGMS-30-M8-SBPS21	30	M8	1.25	21	19.5	8.5	16	10	3	5	12.8	6.1	21 - 27
KIGMS-30-M8-SBP25	KIGMS-30-M8-SBPS25	30	M8	1.25	25	19.5	8.5	16	10.5	3	5.5	13	6.1	23 - 29
KIGMS-30-M8-SBP32	KIGMS-30-M8-SBPS32	30	M8	1.25	32	19.5	8.5	16	11	3	6	14	6.1	25 - 31
KIGMS-30-M8-SBP40	KIGMS-30-M8-SBPS40	30	M8	1.25	40	19.5	8.5	16	13	4	8	16	6.1	29 - 35
KIGMS-30-M8-SBP50	KIGMS-30-M8-SBPS50	30	M8	1.25	50	19.5	8.5	16	15.5	4	10.4	16	6.1	33 - 39
KIGMS-36-M10-SBP18		36	M10	1.5	18	22.5	10	18	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8	33 - 45
KIGMS-36-M10-SBP21	KIGMS-36-M10-SBPS21	36	M10	1.5	21	22.5	10	18	10	3	4.3	12.8	7.8	34 - 46
KIGMS-36-M10-SBP25	KIGMS-36-M10-SBPS25	36	M10	1.5	25	22.5	10	18	10.5	3	4.6	13	7.8	36 - 48
KIGMS-36-M10-SBP32	KIGMS-36-M10-SBPS32	36	M10	1.5	32	22.5	10	18	11	3	5	14	7.8	38 - 50
KIGMS-36-M10-SBP40	KIGMS-36-M10-SBPS40	36	M10	1.5	40	22.5	10	18	13	4	7	16	7.8	42 - 54
KIGMS-36-M10-SBP50	KIGMS-36-M10-SBPS50	36	M10	1.5	50	22.5	10	18	15.5	4	9.3	16	7.8	46 - 58

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

ねじ長さ

KIGMS-SBP プラスティック製スラストパッド KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	Lm (mm)							スラストパッド 単体品番
	25	30	35	40	45	50	55	
KIGMS-24-M6-SBP15	●		●		●			SBP-15-M6
KIGMS-24-M6-SBP18	●		●		●			SBP-18-M6
KIGMS-24-M6-SBP21	●		●		●			SBP-21-M6
KIGMS-24-M6-SBP25	●		●		●			SBP-25-M6
KIGMS-24-M6-SBP32	●		●		●			SBP-32-M6
KIGMS-30-M8-SBP15		●		●		●		SBP-15-M8
KIGMS-30-M8-SBP18		●		●		●		SBP-18-M8
KIGMS-30-M8-SBP21		●		●		●		SBP-21-M8
KIGMS-30-M8-SBP25		●		●		●		SBP-25-M8
KIGMS-30-M8-SBP32		●		●		●		SBP-32-M8
KIGMS-30-M8-SBP40		●		●		●		SBP-40-M8
KIGMS-30-M8-SBP50		●		●		●		SBP-50-M8
KIGMS-36-M10-SBP18			●		●		●	SBP-18-M10
KIGMS-36-M10-SBP21			●		●		●	SBP-21-M10
KIGMS-36-M10-SBP25			●		●		●	SBP-25-M10
KIGMS-36-M10-SBP32			●		●		●	SBP-32-M10
KIGMS-36-M10-SBP40			●		●		●	SBP-40-M10
KIGMS-36-M10-SBP50			●		●		●	SBP-50-M10
KIGMS-24-M6-SBPS21	●		●		●			SBPS-21-M6
KIGMS-24-M6-SBPS25	●		●		●			SBPS-25-M6
KIGMS-24-M6-SBPS32	●		●		●			SBPS-32-M6
KIGMS-30-M8-SBPS21		●		●		●		SBPS-21-M8
KIGMS-30-M8-SBPS25		●		●		●		SBPS-25-M8
KIGMS-30-M8-SBPS32		●		●		●		SBPS-32-M8
KIGMS-30-M8-SBPS40		●		●		●		SBPS-40-M8
KIGMS-30-M8-SBPS50		●		●		●		SBPS-50-M8
KIGMS-36-M10-SBPS21			●		●		●	SBPS-21-M10
KIGMS-36-M10-SBPS25			●		●		●	SBPS-25-M10
KIGMS-36-M10-SBPS32			●		●		●	SBPS-32-M10
KIGMS-36-M10-SBPS40			●		●		●	SBPS-40-M10
KIGMS-36-M10-SBPS50			●		●		●	SBPS-50-M10

スラストパッドなし 品番	Lm (mm)						
	25	30	35	40	45	50	55
KIGMS-24-M6	●		●		●		
KIGMS-30-M8		●		●		●	
KIGMS-36-M10			●		●		●

● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでもご注文いただけます。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KIGMS-24-M6-25-SBPS21

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。