
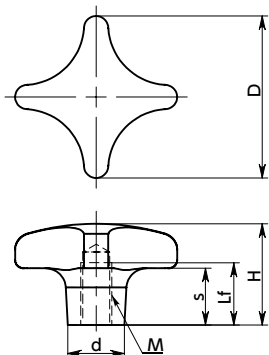


KJFS-M-NI  
KJFS-M-NI-HP

KJFS-K-NI

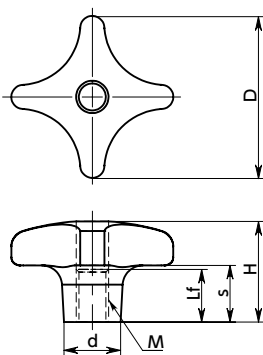

- 力のかかりやすい形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
KJFS-M-NI	めねじ	ショットブラスト
KJFS-M-NI-HP	めねじ	研磨
KJFS-K-NI	めねじ・貫通穴	ショットブラスト

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KJFS-M-NI / KJFS-K-NI	KJFS-M-NI-HP
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト	SCS13 (SUS304相当) 研磨

KJFS-M-NI めねじ：ショットブラスト KJFS-M-NI-HP めねじ：研磨

単位：mm

品番	価格 (円)	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-M6-NI	1,410	32	M6	1	12	21	10	12	36
KJFS-40-M8-NI	1,640	40	M8	1.25	15	26	14	14	63
KJFS-50-M10-NI	2,000	50	M10	1.5	18	34	20	18	113
KJFS-63-M12-NI	2,950	63	M12	1.75	22	42	25	20	209
KJFS-32-M6-NI-HP	1,460	32	M6	1	12	21	10	12	36
KJFS-40-M8-NI-HP	2,000	40	M8	1.25	15	26	14	14	63
KJFS-50-M10-NI-HP	2,760	50	M10	1.5	18	34	20	18	113
KJFS-63-M12-NI-HP	3,300	63	M12	1.75	22	42	25	20	209

KJFS-K-NI めねじ・貫通穴

単位：mm

品番	価格 (円)	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-K6-NI	2,090	32	M6	1	10	20	9	12	34
KJFS-40-K8-NI	2,550	40	M8	1.25	13	25	13	14	60
KJFS-50-K10-NI	2,880	50	M10	1.5	16	32	18	18	106
KJFS-63-K12-NI	3,960	63	M12	1.75	20	40	23	20	195

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## KJFS-32-M6-NI-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金