



KKM

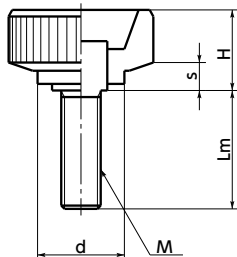

KKF

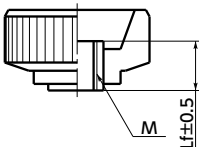

- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KKM おねじ	KKF めねじ
ノブ	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	黄銅 ニッケルメッキ

## 寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf	質量 (g)	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	d
						ねじの呼び	ピッチ			
KKM-18-M4	4 - 6	KKF-18-M4	9	4	18	M4	0.7	13	6	10
KKM-20-M5	7 - 9	KKF-20-M5	10	5	20	M5	0.8	14	6	12
KKM-24-M5	9	KKF-24-M5	10	7	24	M5	0.8	16	7	13
KKM-24-M6	12 - 13	KKF-24-M6	10	9	24	M6	1	16	7	13
KKM-30-M6	14 - 17	KKF-30-M6	11	12	30	M6	1	18	7	15
KKM-30-M8	20 - 24	KKF-30-M8	11	13	30	M8	1.25	18	7	15
KKM-35-M8	22 - 25	KKF-35-M8	11	16	35	M8	1.25	19	8	18
KKM-35-M10	35	KKF-35-M10	11	18	35	M10	1.5	19	8	18

## 価格

単位: 円

品番 おねじ	価格(円)									品番 めねじ	価格(円)
	Lm (mm)										
	10	12	15	18	20	25	28	30	32		
KKM-18-M4	430		320		300					KKF-18-M4	300
KKM-20-M5	310			310		360				KKF-20-M5	300
KKM-24-M5	350									KKF-24-M5	310
KKM-24-M6					380		390			KKF-24-M6	340
KKM-30-M6	360				380		420			KKF-30-M6	340
KKM-30-M8						420			470	KKF-30-M8	350
KKM-35-M8		390				470				KKF-35-M8	370
KKM-35-M10								570		KKF-35-M10	500

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## KKM-30-M6-10

商品記号

おねじタイプは ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
めねじのみ対応可・別料金	お問い合わせください	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金