



**KPM**

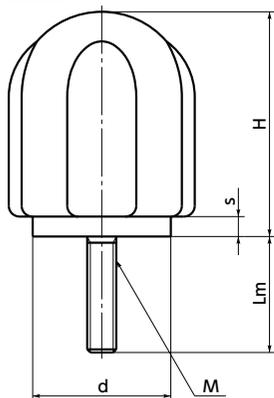

**KPF**

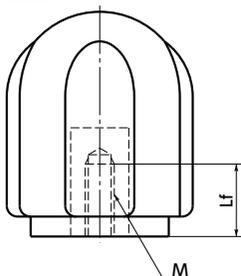

- プラスティックボディの表面にプラスチックラバーを二重成型。ソフトな感触。
  - 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1
- KPM ——— おねじ  
KPF ——— めねじ

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	KPM	KPF
ノブ	ポリプロピレン(黒) +プラスチックラバー (つや消し黒)二重成型	ポリプロピレン(黒) +プラスチックラバー (つや消し黒)二重成型
ねじ部	SUM24L 三価クロメート処理	黄銅 三価クロメート処理

**KPM** おねじ

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目)		Lm ◀4	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び ◀3	ピッチ					
<b>KPM-43-M6-35</b>	950	43	M6	1	35	56	5	34	74
<b>KPM-48-M8-35</b>	1,340	48	M8	1.25	35	62	5.5	38	99

**KPF** めねじ

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び ◀3	ピッチ					
<b>KPF-43-M6</b>	630	43	M6	1	16	56	5	34	60
<b>KPF-48-M8</b>	820	48	M8	1.25	20	62	5.5	38	75

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**KPM-43-M6-35**

◀1      ◀2      ◀3      ◀4

**KPM** は ◀4 ねじ長さ Lm を選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P. xxxx 対応不可	ねじカット → P. xxxx おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め → P. xxxx おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 → P. xxxx 対応不可
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------