
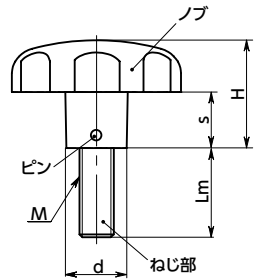
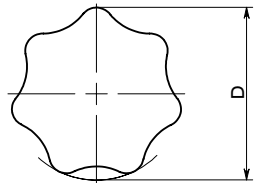
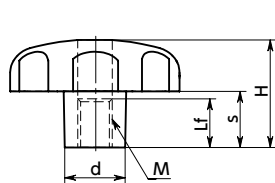
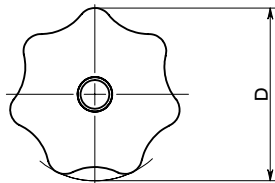
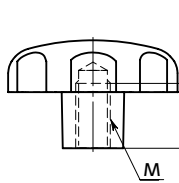
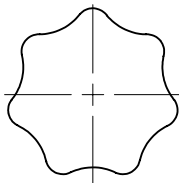
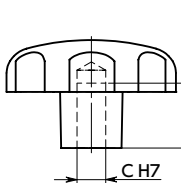


KSMA-MT
KSMA-HPKSFA-K-MT
KSFA-K-HPKSFA-M-MT
KSFA-M-HPKSRA-R-MT
KSRA-R-HP

● 材質・仕上げ

	KSMA-MT	KSMA-HP	KSFA-K-MT / KSFA-M-MT / KSRA-R-MT	KSFA-K-HP / KSFA-M-HP / KSRA-R-HP
ノブ	アルミニウム合金 マット調仕上げ	アルミニウム合金 研磨	アルミニウム合金 マット調仕上げ	アルミニウム合金 研磨
ピン	SUS304相当	SUS304相当	—	—
ねじ部	SUS303相当	SUS303相当	—	—

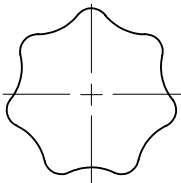

KSMA-MT | KSMA-HP おねじ

品番  マット調仕上げ	品番  研磨	D	M (並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSMA-40-M8-20-MT	KSMA-40-M8-20-HP	40	M8	1.25	20	25	12	14	44
KSMA-40-M8-25-MT	KSMA-40-M8-25-HP	40	M8	1.25	25	25	12	14	45
KSMA-40-M8-30-MT	KSMA-40-M8-30-HP	40	M8	1.25	30	25	12	14	47
KSMA-40-M8-40-MT	KSMA-40-M8-40-HP	40	M8	1.25	40	25	12	14	50
KSMA-50-M10-20-MT	KSMA-50-M10-20-HP	50	M10	1.5	20	32	15	18	80
KSMA-50-M10-25-MT	KSMA-50-M10-25-HP	50	M10	1.5	25	32	15	18	82
KSMA-50-M10-30-MT	KSMA-50-M10-30-HP	50	M10	1.5	30	32	15	18	85
KSMA-50-M10-45-MT	KSMA-50-M10-45-HP	50	M10	1.5	45	32	15	18	92
KSMA-50-M10-55-MT	KSMA-50-M10-55-HP	50	M10	1.5	55	32	15	18	97
KSMA-63-M12-30-MT	KSMA-63-M12-30-HP	63	M12	1.75	30	40	19	20	150
KSMA-63-M12-40-MT	KSMA-63-M12-40-HP	63	M12	1.75	40	40	19	20	157
KSMA-63-M12-50-MT	KSMA-63-M12-50-HP	63	M12	1.75	50	40	19	20	164

KSFA-K-MT | KSFA-K-HP めねじ・貫通穴

品番  マット調仕上げ	品番  研磨	D	M (並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSFA-40-K8-MT	KSFA-40-K8-HP	40	M8	1.25	13	25	12	14	32
KSFA-50-K8-MT	KSFA-50-K8-HP	50	M8	1.25	16	32	15	18	60
KSFA-50-K10-MT	KSFA-50-K10-HP	50	M10	1.5	16	32	15	18	58
KSFA-63-K10-MT	KSFA-63-K10-HP	63	M10	1.5	20	40	19	20	118
KSFA-63-K12-MT	KSFA-63-K12-HP	63	M12	1.75	20	40	19	20	113
KSFA-80-K12-MT	KSFA-80-K12-HP	80	M12	1.75	20	50	23	25	231
KSFA-80-K16-MT	KSFA-80-K16-HP	80	M16	2	20	50	23	25	221

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------



- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- ノブは軽量のアルミニウム合金製。
- おねじ・めねじ・リーマ穴タイプを標準化。
めねじタイプは貫通穴も選択できます。
- おねじタイプのねじ部はステンレス製。
- 表面処理はマット調仕上げと研磨の2種類。

- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
KSMA-MT	おねじ	マット調仕上げ
KSMA-HP	おねじ	研磨
KSFA-K-MT	めねじ・貫通穴	マット調仕上げ
KSFA-K-HP	めねじ・貫通穴	研磨
KSFA-M-MT	めねじ	マット調仕上げ
KSFA-M-HP	めねじ	研磨
KSRA-R-MT	リーマ穴	マット調仕上げ
KSRA-R-HP	リーマ穴	研磨

KSFA-M-MT | KSFA-M-HP めねじ

品番  マット調仕上げ	品番  研磨	D	M (並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSFA-40-M8-MT	KSFA-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	25	12	14	33
KSFA-50-M8-MT	KSFA-50-M8-HP	50	M8	1.25	18	32	15	18	63
KSFA-50-M10-MT	KSFA-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	32	15	18	61
KSFA-63-M10-MT	KSFA-63-M10-HP	63	M10	1.5	22	40	19	20	121
KSFA-63-M12-MT	KSFA-63-M12-HP	63	M12	1.75	22	40	19	20	118
KSFA-80-M12-MT	KSFA-80-M12-HP	80	M12	1.75	28	50	23	25	240
KSFA-80-M16-MT	KSFA-80-M16-HP	80	M16	2	28	50	23	25	231

KSRA-R-MT | KSRA-R-HP リーマ穴

品番  マット調仕上げ	品番  研磨	D	C	Lf	H	s	d	質量 (g)
KSRA-40-R8-MT	KSRA-40-R8-HP	40	8	15	25	12	14	33
KSRA-50-R8-MT	KSRA-50-R8-HP	50	8	18	32	15	18	63
KSRA-50-R10-MT	KSRA-50-R10-HP	50	10	18	32	15	18	61
KSRA-63-R10-MT	KSRA-63-R10-HP	63	10	22	40	19	20	121
KSRA-63-R12-MT	KSRA-63-R12-HP	63	12	22	40	19	20	118
KSRA-80-R12-MT	KSRA-80-R12-HP	80	12	28	50	23	25	240
KSRA-80-R16-MT	KSRA-80-R16-HP	80	16	28	50	23	25	231

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSFA-40-M8-HP

