
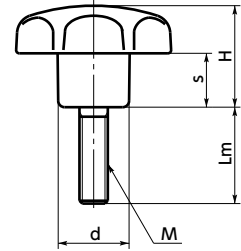


KSM  
KSM-PF  
KSMS

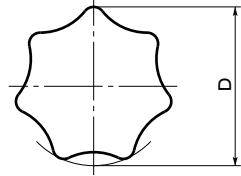

- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- めねじタイプのセブンロブノブがあります。

KSF KSFS → P.xxxx  
KSF-PF → P.xxxx

- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ノブの材質	ねじ部の材質
<b>KSM</b>	ナイロン6	スチール
<b>KSMS</b>	ナイロン6	ステンレス
<b>KSM-PF</b>	フェノール樹脂	スチール

- 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	KSM	KSMS	KSM-PF
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUSXM7*1	SUM22L 三価クロメート処理

\*1: **KSMS-63-M12** はSUS303になります。



### 寸法

**KSM** ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス

単位: mm

品番	品番	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
<b>KSM-25-M5</b>	<b>KSMS-25-M5</b>	25	M5	0.8	16	8	12	4 - 9
<b>KSM-32-M6</b>	<b>KSMS-32-M6</b>	32	M6	1	20	10	14	8 - 20
<b>KSM-40-M8</b>	<b>KSMS-40-M8</b>	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 36
<b>KSM-50-M10</b>	<b>KSMS-50-M10</b>	50	M10	1.5	32	17	22	44 - 64
<b>KSM-63-M12</b>	<b>KSMS-63-M12</b>	63	M12	1.75	40	21	26	82 - 117

**KSM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ				
<b>KSM-32-M6-PF</b>	32	M6	1	20	10	14	9 - 16
<b>KSM-40-M8-PF</b>	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 36
<b>KSM-50-M10-PF</b>	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 64
<b>KSM-63-M12-PF</b>	63	M12	1.75	40	21	26	91 - 117
<b>KSM-80-M16-PF</b>	80	M16	2	50	25	35	207 - 259

### 価格

**KSM** ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス **KSM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール

単位: 円

品番	Lm (mm)												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
<b>KSM-25-M5</b>	140	140		140	140	140							
<b>KSM-32-M6</b>	140		140	140	140	140	140		160			170	
<b>KSM-40-M8</b>			220	230	230	230	230	230		270	270		
<b>KSM-50-M10</b>		300		300	300	300	350	350	350		390		
<b>KSM-63-M12</b>				560	560	560	560	590		770		810	
<b>KSMS-25-M5</b>	320	340		340	340								
<b>KSMS-32-M6</b>	340		350	360	380	380							
<b>KSMS-40-M8</b>				470	470	470		500					
<b>KSMS-50-M10</b>				590	630	680			750		750		
<b>KSMS-63-M12</b>						1,150		1,240		1,340			
<b>KSM-32-M6-PF</b>			310	(310)	(310)	(310)	(330)		(330)				
<b>KSM-40-M8-PF</b>			410	410	(410)	(420)		(450)			(490)		
<b>KSM-50-M10-PF</b>					510	(520)	530		(560)		(570)		
<b>KSM-63-M12-PF</b>						710	(710)	(720)		(720)		760	
<b>KSM-80-M16-PF</b>							1,310		1,380		1,440		1,540 1,620

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

[クリーン洗浄・クリーン梱包](#) → P.xxxx [ねじ組み合わせ](#) → P.xxxx [ねじカット](#) → P.xxxx [ゆるみ止め](#) → P.xxxx [レーザ刻印](#) → P.xxxx  
 ステンレス製のみ対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金

● 品番指定 [直送](#) [14時当日出荷](#) [NBK ネットショップ](#)

### KSM-32-M6-16-PF

1 2 3 4 1

4 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。