

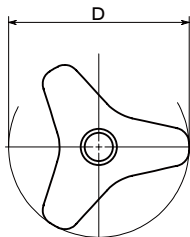
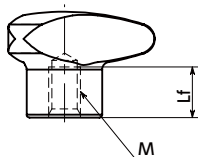


KTLFS-K-NI
KTLFS-K-A4

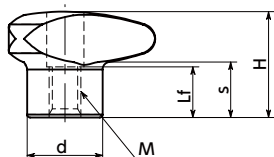

KTLFS-M-NI
KTLFS-M-A4

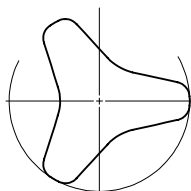

● SUS303製(末尾記号 **NI**)とSUS316L製(末尾記号 **A4**)を区別するため、SUS316L製は座面部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



	KTLFS-K-NI / KTLFS-M-NI	KTLFS-K-A4 / KTLFS-M-A4
本体	SUS303 ショットプラスト	SUS316L ショットプラスト

KTLFS-K-NI



KTLFS-K-A4



KTLFS-M-NI

KTLFS-M-A4

- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- **KTLFS-K-A4** **KTLFS-M-A4** はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

● 商品記号によりタイプ・材質が選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KTLFS-K-NI	めねじ・貫通穴	SUS303
KTLFS-K-A4	めねじ・貫通穴	SUS316L
KTLFS-M-NI	めねじ	SUS303
KTLFS-M-A4	めねじ	SUS316L

KTLFS-K-NI **KTLFS-K-A4** めねじ・貫通穴

単位: mm

品番 SUS303製	価格(円)	品番 SUS316L製	価格(円)	D	M(並目) ねじの呼び		Lf	H	s	d	質量(g)
						ピッチ					
KTLFS-40-K6-NI	(3,200)	KTLFS-40-K6-A4	(4,000)	40	M6	1	13	26	15	18	72
KTLFS-40-K8-NI	(3,200)	KTLFS-40-K8-A4	(4,000)	40	M8	1.25	13	26	15	18	67
KTLFS-50-K8-NI	(4,860)	KTLFS-50-K8-A4	(6,080)	50	M8	1.25	16	30	17	21	117
KTLFS-50-K10-NI	(4,860)	KTLFS-50-K10-A4	(6,080)	50	M10	1.5	16	30	17	21	109
KTLFS-60-K10-NI	(6,620)	KTLFS-60-K10-A4	(8,280)	60	M10	1.5	20	35	18	25	197
KTLFS-60-K12-NI	(6,620)	KTLFS-60-K12-A4	(8,280)	60	M12	1.75	20	35	18	25	185

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

KTLFS-M-NI **KTLFS-M-A4** めねじ

単位: mm

品番 SUS303製	価格(円)	品番 SUS316L製	価格(円)	D	M(並目) ねじの呼び		Lf min.	H	s	d	質量(g)
						ピッチ					
KTLFS-40-M6-NI	(3,000)	KTLFS-40-M6-A4	(3,750)	40	M6	1	12	26	15	18	74
KTLFS-40-M8-NI	(3,000)	KTLFS-40-M8-A4	(3,750)	40	M8	1.25	15	26	15	18	71
KTLFS-50-M8-NI	(4,670)	KTLFS-50-M8-A4	(5,840)	50	M8	1.25	15	30	17	21	120
KTLFS-50-M10-NI	(4,670)	KTLFS-50-M10-A4	(5,840)	50	M10	1.5	18	30	17	21	115
KTLFS-60-M10-NI	(6,430)	KTLFS-60-M10-A4	(8,040)	60	M10	1.5	18	35	18	25	202
KTLFS-60-M12-NI	(6,430)	KTLFS-60-M12-A4	(8,040)	60	M12	1.75	22	35	18	25	197

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

KTLFS-40-M8-A4



非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金