

 
● 材質・仕上げ



本体	<b>KWBS-SC</b> SUSXM7(SUS304相当)
----	------------------------------------


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KWBS-21-M4-10-SC**



② ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

- 脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(→ P.xxxx)の対応に。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- 取り付け例  
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

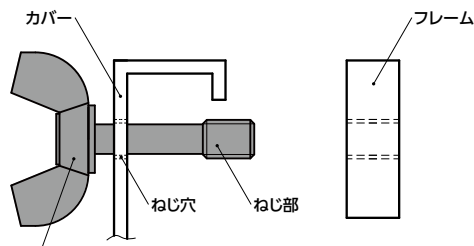

**KWBS-SC** 脱落防止ウイングノブ

⚠ 使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd<sub>1</sub>以上としてください。  
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

寸法

単位: mm

品番 ①	D	M(並目)		Lm	H	d <sub>1</sub>	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ				
KWBS-21-M4-SC	21	M4	0.7	5	11	3	5.5 - 6
KWBS-21-M5-SC	21	M5	0.8	6	11	3.9	6.5 - 7
KWBS-27-M6-SC	27	M6	1	8	13	4.5	10 - 12
KWBS-31-M8-SC	31	M8	1.25	10	16	6.3	18 - 20

ねじ長さ

品番	L(mm) ②			
	10	15	20	25
KWBS-21-M4-SC	●	●		
KWBS-21-M5-SC		●	●	
KWBS-27-M6-SC		●	●	●
KWBS-31-M8-SC			●	●

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx	✂ ねじカット → P.xxxx	🔒 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可