

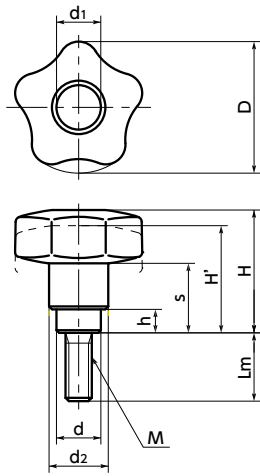


KXM
KXMS

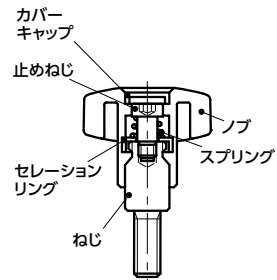

KXF
KXFS

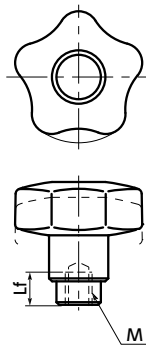

- 通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
- ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。
- 不用意なノブの操作を防止します。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KXM	おねじ	スチール製
KXMS	おねじ	ステンレス製
KXF	めねじ	スチール製
KXFS	めねじ	ステンレス製

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	KXM / KXF	KXMS / KXFS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
セレクションリング	亜鉛ダイカスト	亜鉛ダイカスト
カバーキャップ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)



● 使用方法



① 通常は内部のセレーションがはずれており、ノブ部とねじ部はフリーの状態です。ノブ部を回転してもねじ部は回転しません。



② ノブ部を押し下げると、セレーションがかみ合います。ノブ部を押し下げた状態でねじの締めつけができます。



③ ノブ部を離せば、スプリングの力で元の位置に戻り、ノブ部とねじ部は再びフリーの状態になります。

寸法

KXM | KXMS おねじ 単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		H	H'	h	d	d1	d2	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
KXM-40-M6	KXMS-40-M6	40	M6	1	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	40 - 51
KXM-40-M8	KXMS-40-M8	40	M8	1.25	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	43 - 64
KXM-40-M10		40	M10	1.5	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	50 - 84
KXM-50-M8	KXMS-50-M8	50	M8	1.25	42	38.5	8	16	16.5	22	23	68 - 90
KXM-50-M10	KXMS-50-M10	50	M10	1.5	42	38.5	8	16	16.5	22	23	68 - 107
KXM-50-M12		50	M12	1.75	42	38.5	8	16	16.5	22	23	80 - 118

KXF | KXFS めねじ 単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		Lf min.	H	H'	h	d	d1	d2	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
KXF-40-M6	KXFS-40-M6	40	M6	1	11	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	37
KXF-40-M8	KXFS-40-M8	40	M8	1.25	11	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	35
KXF-50-M8	KXFS-50-M8	50	M8	1.25	14	42	38.5	8	16	16.5	22	23	54
KXF-50-M10	KXFS-50-M10	50	M10	1.5	14	42	38.5	8	16	16.5	22	23	50

価格

KXM | KXF スチール製 **KXMS | KXFS** ステンレス製

品番 おねじ	価格(円)										品番 めねじ	価格(円)
	Lm (mm)											
	12	16	20	25	32	40	50	63	80			
KXM-40-M6	2,160	2,170	2,170	2,190	2,200	2,230	2,250	2,290			KXF-40-M6	2,130
KXM-40-M8	2,160	2,170	2,170	2,190	2,200	2,230	2,250	2,290			KXF-40-M8	2,130
KXM-40-M10			2,170	2,190	2,200	2,230	2,250	2,290	2,390			
KXM-50-M8		2,350	2,350	2,370	2,410	2,420	2,450	2,500	2,610		KXF-50-M8	2,290
KXM-50-M10		2,350	2,350	2,370	2,410	2,420	2,450	2,500	2,610		KXF-50-M10	2,290
KXM-50-M12				2,370	2,410	2,420	2,450	2,500	2,610			
KXMS-40-M6		3,000	3,020	3,050	3,120	3,180	3,280	3,400			KXFS-40-M6	2,870
KXMS-40-M8		3,000	3,020	3,050	3,120	3,180	3,280	3,400			KXFS-40-M8	2,870
KXMS-50-M8			3,260	3,330	3,400	3,490	3,600	3,760	3,950		KXFS-50-M8	3,110
KXMS-50-M10			3,260	3,330	3,400	3,490	3,600	3,760	3,950		KXFS-50-M10	3,110

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

KXM-40-M6-12



おねじタイプは 4 ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金